
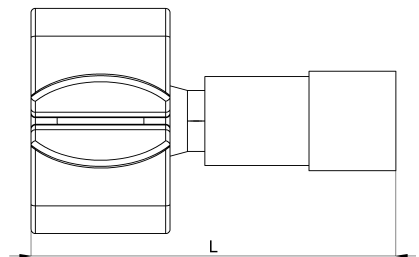


Technisches Datenblatt

Schirmklammern 1016-001C / HSK-RKS 1,5 - 3 R1,5²

(Stand 28/08/2024)

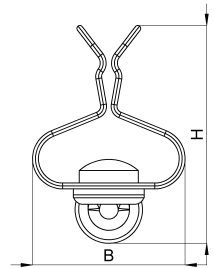

Ausführungsmerkmale

Abmessungen (L / B / H) (mm)	21.1 x 12.9 x 18.4
Schirmdurchmesser Min/Max (mm)	1.5 / 3
Gewicht (kg)	0.003
Bauteil	Schirmklammer
Material	Federstahl verzinkt
Montageart	Crimpanschluss

Bestellbezeichnung

Schirmklammern			
Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
HSK-RKS 1,5 - 3 R1,5 ²	1016-001C	Schirmklammer 1,5 - 3mm, aufgenietet auf Ringkabelschuh, Isolierung PA rot, UL-gelistet, für Leiterquerschnitte 0,5 - 1,5mm ²	VE = 10 St.