
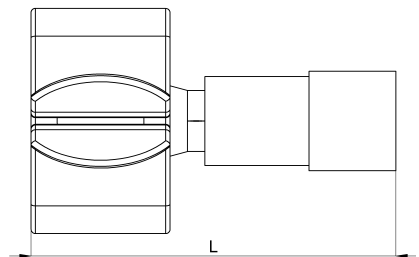


Technisches Datenblatt

1016-003C / HSK-RKS 6 - 8 R1,5²

(Stand 19/06/2024)

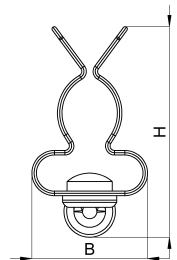

Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	21.1 x 12.8 x 23.3
Schirmdurchmesser Min/Max (mm)	6 / 8
Gewicht (kg)	0.003
Bauteil	Schirmklammer
Material	Federstahl verzinkt
Montageart	Crimpanschluss

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
HSK-RKS 6 - 8 R1,5 ²	1016-003C	Schirmklammer 6 - 8mm, aufgenietet auf Ringkabelschuh, Isolierung PA rot, UL-gelistet, für Leiterquerschnitte 0,5 - 1,5mm ²	VE = 10 St.