
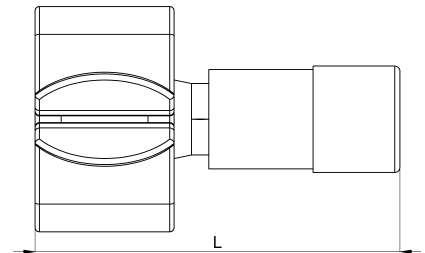


Technisches Datenblatt

1016-011C / HSK-RKS 1,5 - 3 B2,5²

(Stand 19/06/2024)

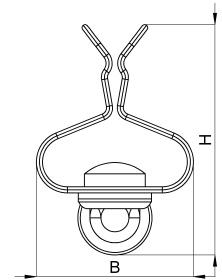

Ausführungsmerkmale

Abmessungen (L / B / H) (mm)	21.1 x 12.8 x 18.9
Schirmdurchmesser Min/Max (mm)	1.5 / 3
Gewicht (kg)	0.003
Bauteil	Schirmklammer
Material	Federstahl verzinkt
Montageart	Crimpanschluss

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
HSK-RKS 1,5 - 3 B2,5 ²	1016-011C	Schirmklammer 1,5 - 3mm, aufgenietet auf Ringkabelschuh, Isolierung PA blau, UL-gelistet, für Leiterquerschnitte 1,5 - 2,5mm ²	VE = 10 St.