
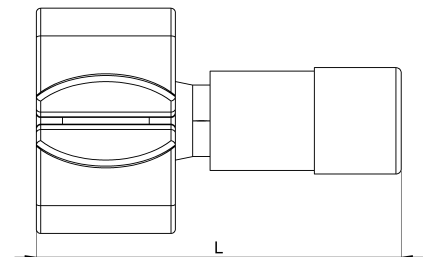
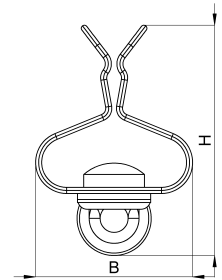


Technisches Datenblatt

1016-021C / HSK-RKS 1,5 - 3 G6²

(Stand 28/08/2024)

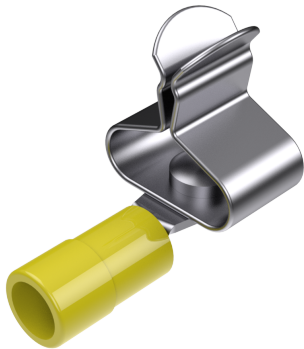

Ausführungsmerkmale

Abmessungen (L / B / H) (mm)	23.1 x 12.9 x 18.9
Schirmdurchmesser Min/Max (mm)	1.5 / 3
Gewicht (kg)	0.003
Bauteil	Schirmklammer
Material	Federstahl verzinkt
Montageart	Crimpanschluss

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
HSK-RKS 1,5 - 3 G6 ²	1016-021C	Schirmklammer 1,5 - 3mm, aufgenietet auf Ringkabelschuh, Isolierung PA gelb, UL-gelistet, für Leiterquerschnitte 4,0 - 6,0mm ²	VE = 10 St.