
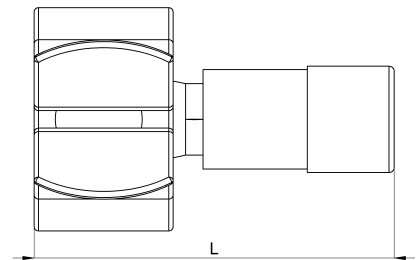
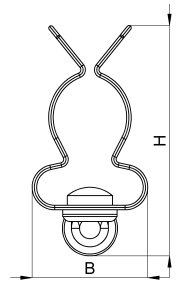


Technisches Datenblatt

1016-024C / HSK-RKS 8 - 11 G6²

(Stand 17/09/2024)

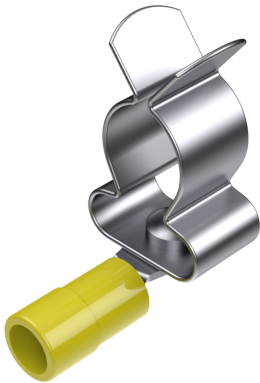

Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	23.1 x 12.9 x 25.5
Schirmdurchmesser Min/Max (mm)	8 / 11
Gewicht (kg)	0.003
Bauteil	Schirmklammer
Material	Federstahl verzinkt
Montageart	Crimpanschluss

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
HSK-RKS 8 - 11 G6 ²	1016-024C	Schirmklammer 8 - 11mm, aufgenietet auf Ringkabelschuh, Isolierung PA gelb, UL-gelistet, für Leiterquerschnitte 4,0 - 6,0mm ²	VE = 10 St.