
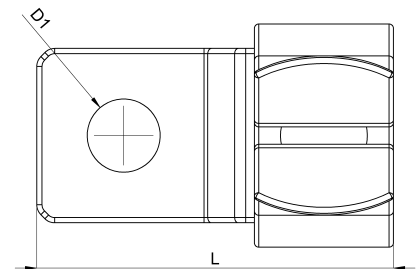


Technisches Datenblatt

1022-304C / SKD 4 8 - 11

(Stand 07/09/2024)

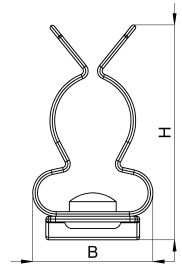

Ausführungsmerkmale

Abmessungen (L / B / H) (mm)	20.5 x 12.8 x 23
Schirmdurchmesser Min/Max (mm)	8 / 11
Lochdurchmesser D1 (mm)	4.3
Befestigungsbohrung 1	M4
Gewicht (kg)	0.003
Bauteil	Schirmklammer
Material	Federstahl verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
SKD 4 8 - 11	1022-304C	Schirmklammer für Direktmontage, Bohrung für M4, Schirmdurchmesser 8-11mm	VE = 10 St.