
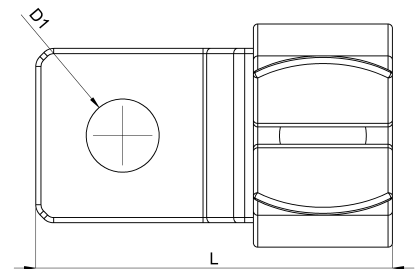


Technisches Datenblatt

1022-305C / SKD 4 11 - 16

(Stand 06/09/2024)

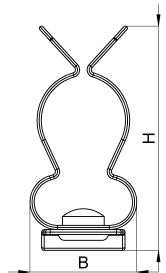

Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	20.5 x 12.8 x 27.1
Schirmdurchmesser Min/Max (mm)	11 / 16
Lochdurchmesser D1 (mm)	4.2
Befestigungsbohrung 1	M4
Gewicht (kg)	0.003
Bauteil	Schirmklammer
Material	Federstahl verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
SKD 4 11 - 16	1022-305C	Schirmklammer für Direktmontage, Bohrung für M4, Schirmdurchmesser 11-16mm	VE = 10 St.