
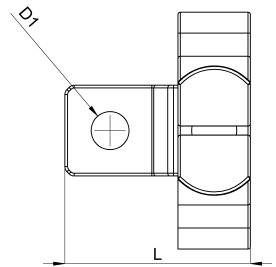


Technisches Datenblatt

1022-306C / SKD 4 17 - 30

(Stand 06/09/2024)

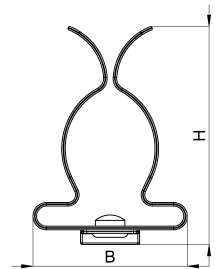

Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	20.5 x 26.1 x 36.9
Schirmdurchmesser Min/Max (mm)	17 / 30
Lochdurchmesser D1 (mm)	4,2
Befestigungsbohrung 1	M4
Gewicht (kg)	0.005
Bauteil	Schirmklammer
Material	Federstahl verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
SKD 4 17 - 30	1022-306C	Schirmklammer für Direktmontage, Bohrung für M4, Schirmdurchmesser 17-30mm	VE = 10 St.