
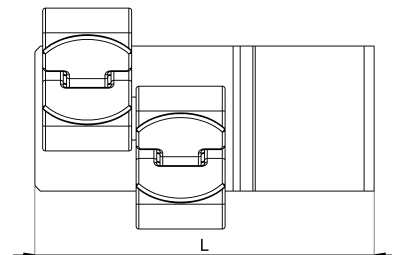


## Technisches Datenblatt

1025-044C / HSD1,5 3 - 12

(Stand 26/06/2024)

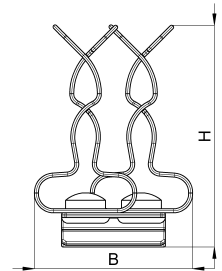

### Ausführungsmerkmale

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Abmessungen (L / B / H) (mm)   | 32.1 x 19.8 x 27.7  |
| Schirmdurchmesser Min/Max (mm) | 3 / 12              |
| Gewicht (kg)                   | 0.010               |
| Bauteil                        | Schirmklammer       |
| Material                       | Federstahl verzinkt |
| Montageart                     | Blechkante 1,5mm    |

## Bestellbezeichnung

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                              | VE          |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HSD1,5 3 - 12 | 1025-044C   | HEBOCLIP Duo für 10 x 1,5mm<br>Sammelschiene oder<br>Blechkante, ohne<br>Zugentlastung, mit 2<br>Schirmklammern, 3 - 12mm | VE = 10 St. |