
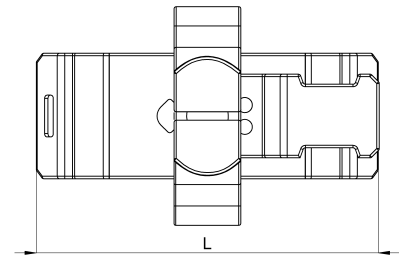


## Technisches Datenblatt

1030-306C / SKHHZ 17 - 30

(Stand 26/06/2024)

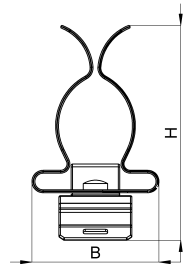

| Ausführungsmerkmale            |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Abmessungen (L / B / H) (mm)   | 41.1 x 26.1 x 44.1  |
| Schirmdurchmesser Min/Max (mm) | 17 / 30             |
| Zugentlastung                  | Ja                  |
| Gewicht (kg)                   | 0.009               |
| Bauteil                        | Schirmklammer       |
| Bauteil 2                      | Schnappfuß          |
| Material                       | Federstahl verzinkt |
| Montageart                     | Hutschiene          |

## Bestellbezeichnung

| Bezeichnung   | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                 | VE          |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SKHHZ 17 - 30 | 1030-306C   | Schirmklammer auf Schnappfuß zur Montage auf 35mm Hutschiene, Schirmdurchmesser 17 - 30mm, mit Zugentlastung | VE = 10 St. |