
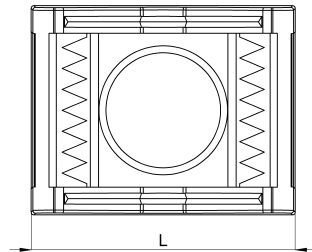


Technisches Datenblatt

HEBOFIX Klettbandsockel 3011-572C / KBS-SN 4-20 10

(Stand 11/09/2024)

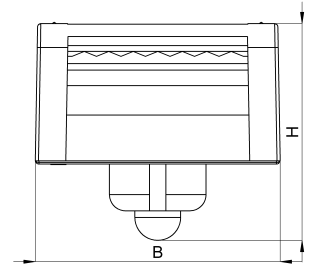

Ausführungsmerkmale

Abmessungen (L / B / H) (mm)	18.6 x 15.1 x 13.3
Klemmbereich (mm)	4 - 20
Bandbreite (E) (mm)	10
Gewicht (kg)	0.002
Bauteil	Sockel
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Montageart	Rundlochung
Farbe	schwarz

Bestellbezeichnung

HEBOFIX Klettbandsackel			
Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
KBS-SN 4-20 10	3011-572C	HEBOFIX Klettbandsackel für Direktmontage mit Spreizniete für Bohrung 4 mm, Klemmb. 4-20mm, für Klettband 7,5mm und 10mm, nach UL94-V0	VE = 10 St.