 

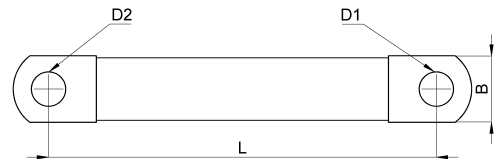


Technisches Datenblatt

Flachbänderder 5-KT004010004C / Flachbänderder

(Stand 10/04/2024)

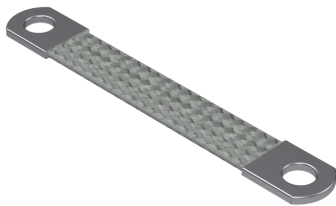

Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	100 x 8.2 x 0.9
Querschnitt	4mm ²
Einzeldrahtdurchmesser (mm)	0.07
Befestigungsbohrungen	M4 / M4
Gewicht (kg)	0.005
Bauteil	Flachbänderder
Material	Kupfer verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Flachbänderder			
Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
Flachbänderder	5-KT004010004C	Querschnitt 4mm ² , Bohrung beidseitig M4, Länge 100mm, nahtlose, abgerundete, aufgepresste Kontakthülsen, verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,07mm	VE = 10 St.