


Technisches Datenblatt

5-KT00608000406C / Flachbänderder

(Stand 28/04/2025)

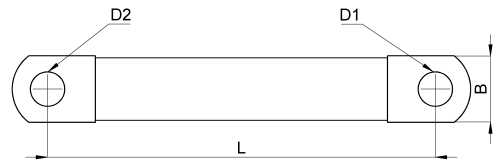

Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	800 x 12 x 1
Querschnitt	6mm ²
Einzeldrahtdurchmesser (mm)	0.2
Befestigungsbohrungen	M4 / M6
Gewicht (kg)	0.048
Bauteil	Flachbänderder
Material	Kupfer verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
Flachbänderder	5-KT00608000406C	Querschnitt 6mm², Bohrung M4 und M6, Länge 800mm, nahtlose, abgerundete, aufgepresste Kontakthülsen, verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,2mm	VE = 10 St.