
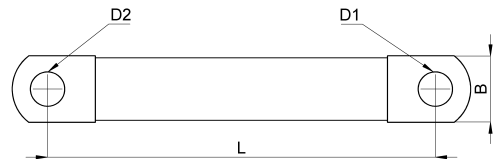


Technisches Datenblatt

5-KT01003000608C / Flachbänderder

(Stand 15/01/2024)

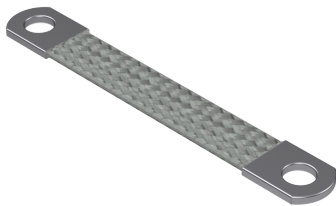

Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	300 x 14.1 x 1.5
Querschnitt	10mm ²
Einzeldrahtdurchmesser (mm)	0.2
Befestigungsbohrungen	M6 / M8
Gewicht (kg)	0.033
Bauteil	Flachbänderder
Material	Kupfer verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
Flachbänderder	5-KT01003000608C	Querschnitt 10mm ² , Bohrung M6 und M8, Länge 300mm, nahtlose, abgerundete, aufgepresste Kontakthülsen, verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,2mm	VE = 10 St.