
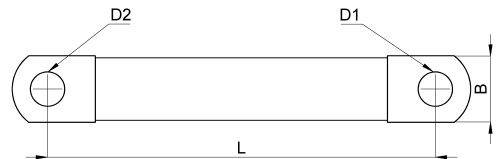


Technisches Datenblatt

5-KT010060008C / Flachbänderder

(Stand 28/04/2025)

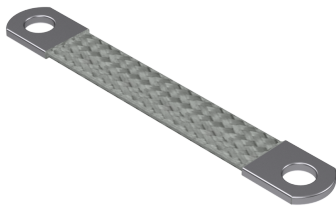

Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	600 x 14.1 x 1.5
Querschnitt	10mm ²
Einzeldrahtdurchmesser (mm)	0.2
Befestigungsbohrungen	M8 / M8
Gewicht (kg)	0.061
Bauteil	Flachbänderder
Material	Kupfer verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
Flachbänderder	5-KT010060008C	Querschnitt 10mm ² , Bohrung beidseitig M8, Länge 600mm, nahtlose, abgerundete, aufgepresste Kontakthülsen, verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,2mm	VE = 10 St.