


Technisches Datenblatt

5-KT025045008C / Flachbänderder

(Stand 28/04/2025)

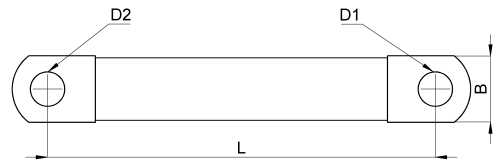

Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	450 x 20.1 x 2.4
Querschnitt	25mm ²
Einzeldrahtdurchmesser (mm)	0.2
Befestigungsbohrungen	M8 / M8
Gewicht (kg)	0.118
Bauteil	Flachbänderder
Material	Kupfer verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
Flachbänderder	5-KT025045008C	Querschnitt 25mm ² , Bohrung beidseitig M8, Länge 450mm, nahtlose, abgerundete aufgepresste Kontakthülse, verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,2mm	VE = 10 St.