


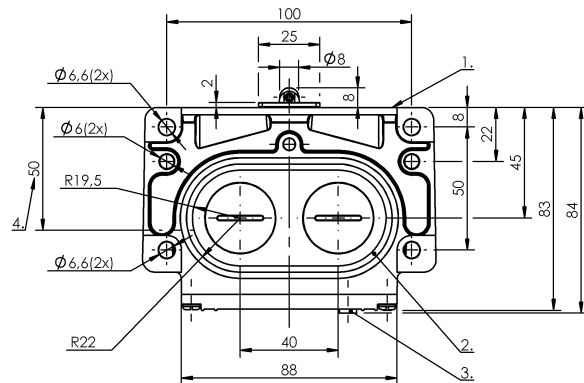

CE CCC UKCA

Abmessung	120 x 80 x 83 mm
Abstand Nocken - Bezugskante	1-3. Schaltstelle: 4.50...5.00 mm
Anfahrsgeschwindigkeit	1-3. Schaltstelle: 60 m/min
Anfahrrichtung	längs, parallel zur Anschrubfläche
Anzahl der Schaltstellen	3x Rolle mechanisch
Einbau	senkrecht
Flansch, Durchführung	2 Gewindeausgänge M25
Lebensdauer mechanisch	1-3. Schaltstelle: 1 Mio. Schaltspiele
Schaltbetätigungskraft	1-3. Schaltstelle: 30 N
Schaltelement	1-3. Schaltstelle: BSE 85
Stößelabstand 1. Schaltstelle	30 mm
Stößelform	1-3. Schaltstelle: Rolle

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 85

