


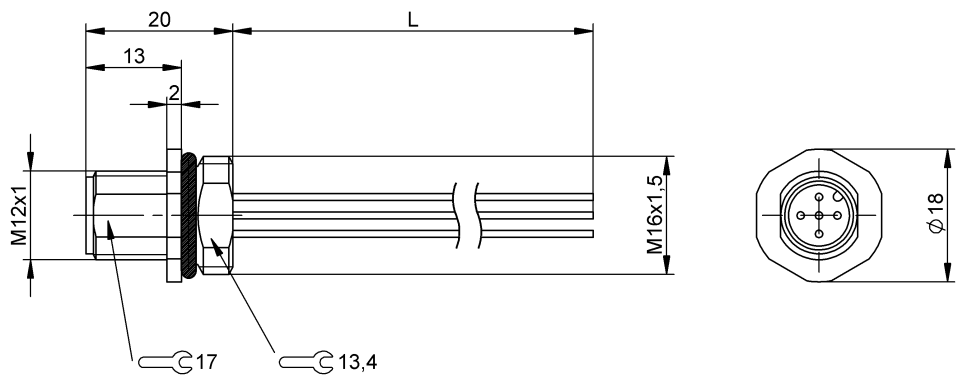

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE
-----------------------	------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter	5
Leiterquerschnitt	0.25 mm ²

Material

Adernisolationsmaterial	TPE
Gehäusematerial	Zinkdruckguss, vernickelt
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	vernickelt
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktträgermaterial	PA

Mechanische Merkmale

Befestigung	M16x1.5
Litzenlänge L	0.50 m


Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Befestigungsmutter M16 im Lieferumfang enthalten

Connector Drawings

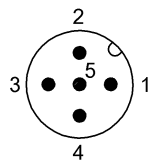

- PIN 1: braun
- PIN 2: weiß
- PIN 3: blau
- PIN 4: schwarz
- PIN 5: grau

Wiring Diagrams (Schematic)

