




Adapter

Model: **AK-AD-60**

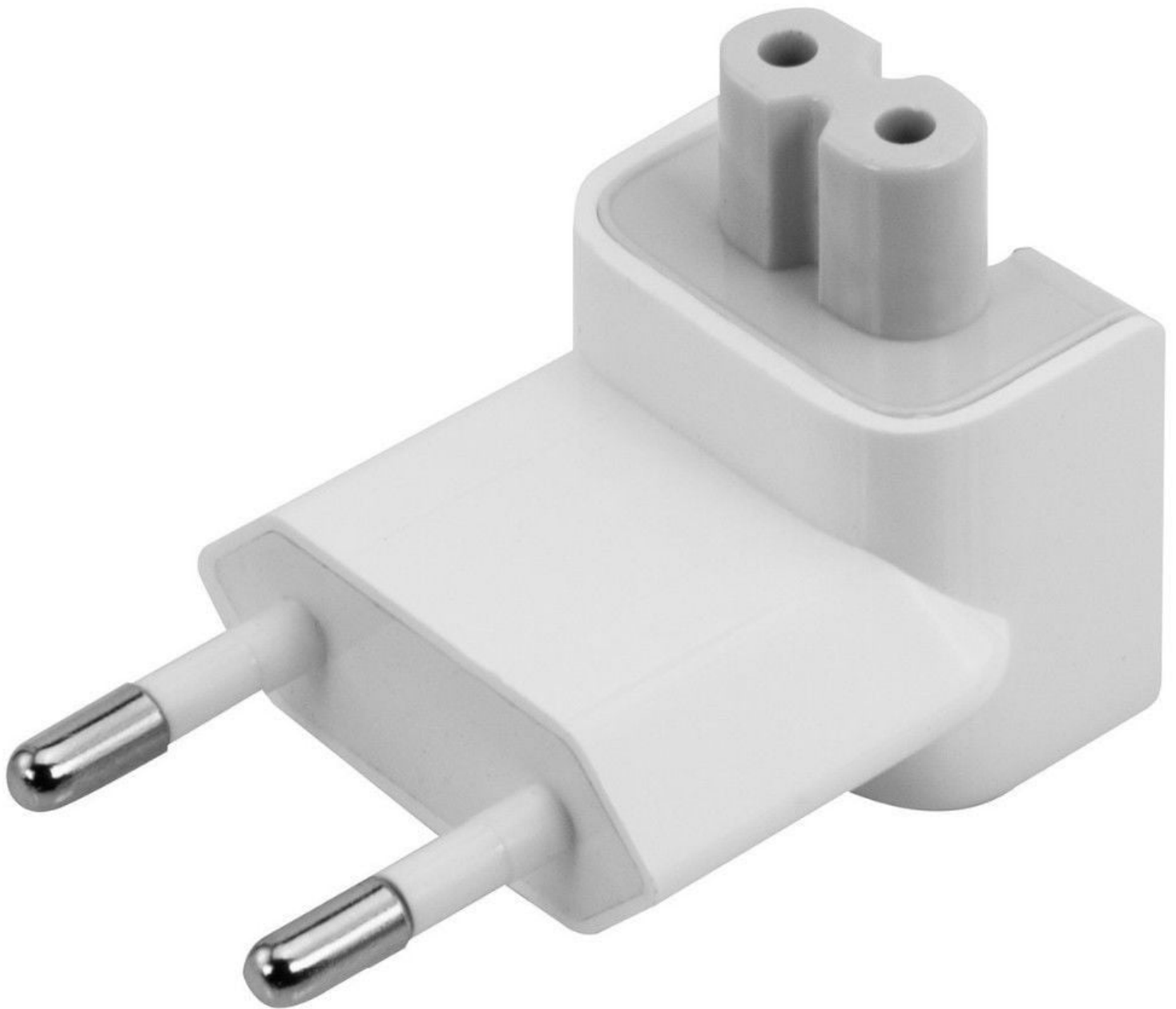

Produktcode	AK-AD-60
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	250 V
Erdung	Ohne
Steckdose #1	CEE 7/16 (Europlug)
Steckdose #2	IEC C7
Maximale Belastung	10 A
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	65 x 40 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	170 x 130 x 41 mm
Nettogewicht	7 g
Bruttogewicht	11 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
EAN-Code	5901720135520
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Bei dem Akyga® AK-AD-60-Adapter handelt es sich um einen hochwertigen Duckhead-Stecker für Apple-Netzteile. Dies ist nützlich, wenn Sie ein altes beschädigtes Plage durch ein neues ersetzen müssen. Der Adapter ist mit den Stromversorgungen MagSafe, MagSafe 2, USB-C und USB kompatibel. Der Stecker ist für europäische Steckdosen bestimmt.