


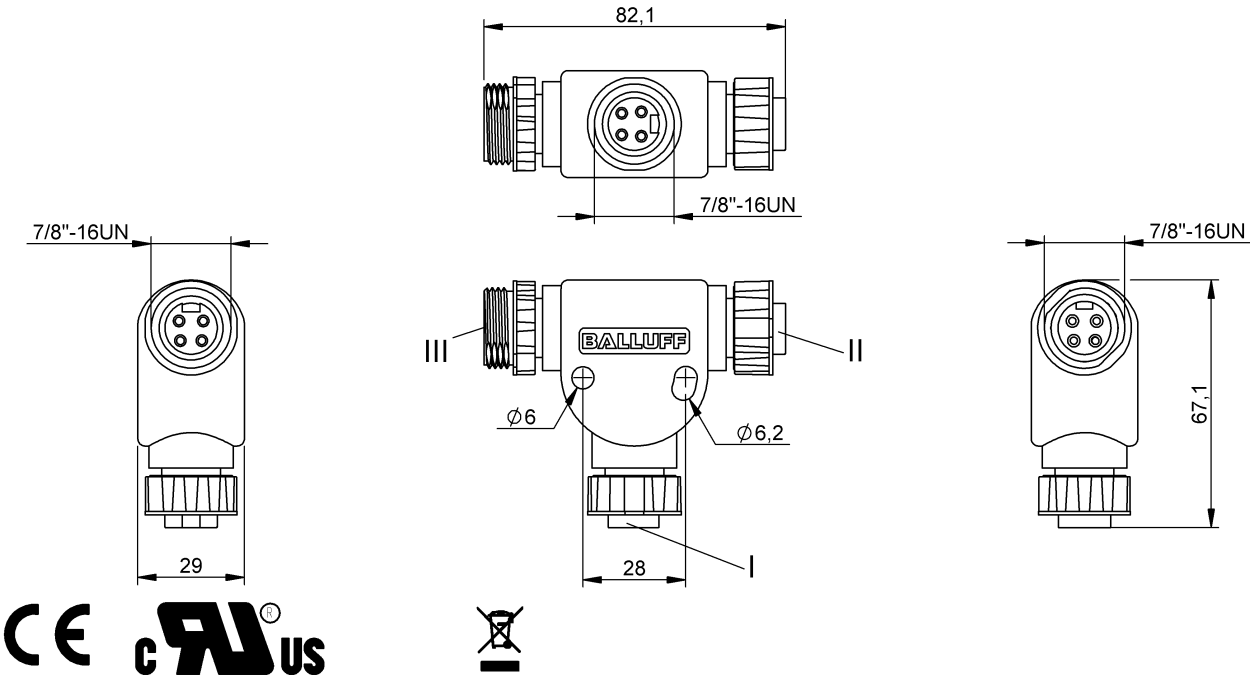

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE cURus WEEE
-----------------------	---------------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)	9.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	7/8"-16 UN-Buchse, 4-polig
Anschluss 2	7/8"-16 UN-Buchse, 4-polig
Anschluss 3	7/8"-16 UN-Stecker, 4-polig
Anzahl Pins	4/4/4

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.


Material

Griffkörpermaterial	PA 6.6 GF
Überwurfmutter-Material	Zinkdruckguss vernickelt

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...80 °C

Connector Drawings

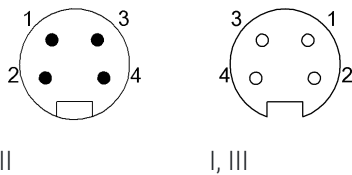

Wiring Diagrams (Schematic)

