


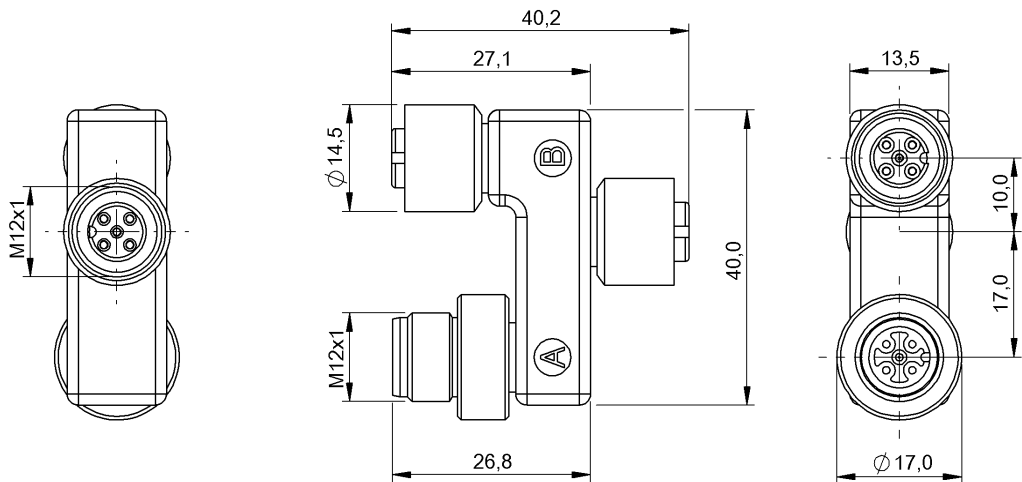

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität WEEE

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b 60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C) 4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1 M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2 M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3 M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Anzahl Pins 5/5/5

Material

Griffkörpermaterial TPU
Kontaktmaterial Messing/Messing/Messing
Kontaktträgermaterial TPU
Überwurfmutter-Material Messing
vernickelt/Messing
vernickelt/Messing
vernickelt

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker 0.6 Nm/0.6 Nm/0.6 Nm


Umgebungsbedingungen

Schutzart IP67
Umgebungstemperatur -25...90 °C

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Connector Drawings

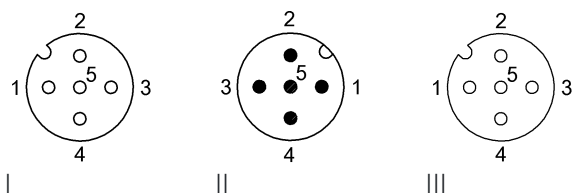

Wiring Diagrams (Schematic)

