


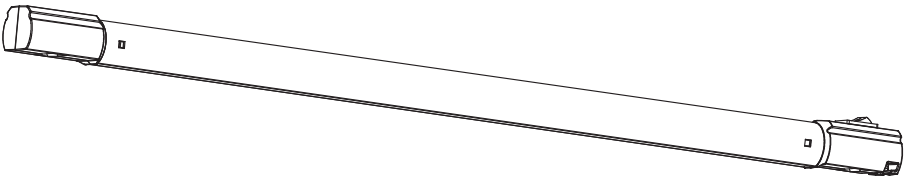
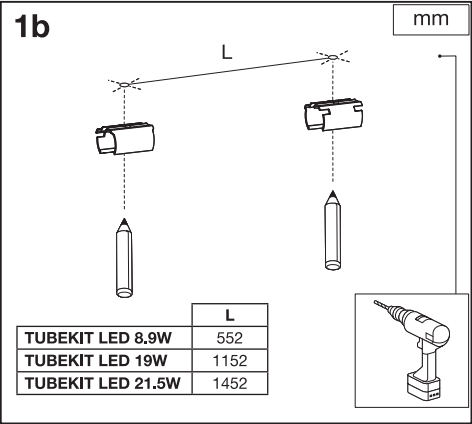
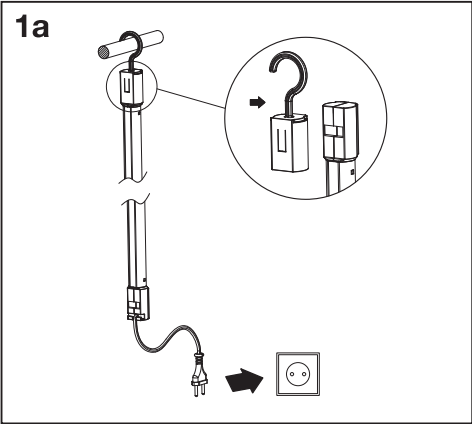
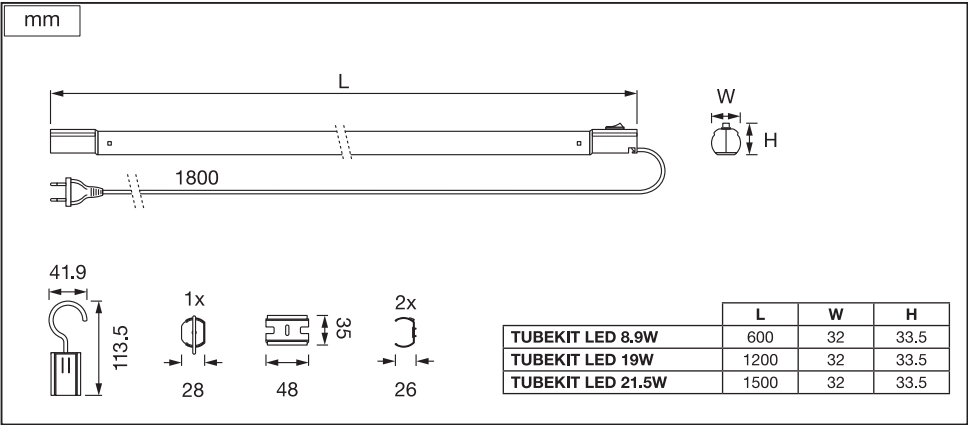
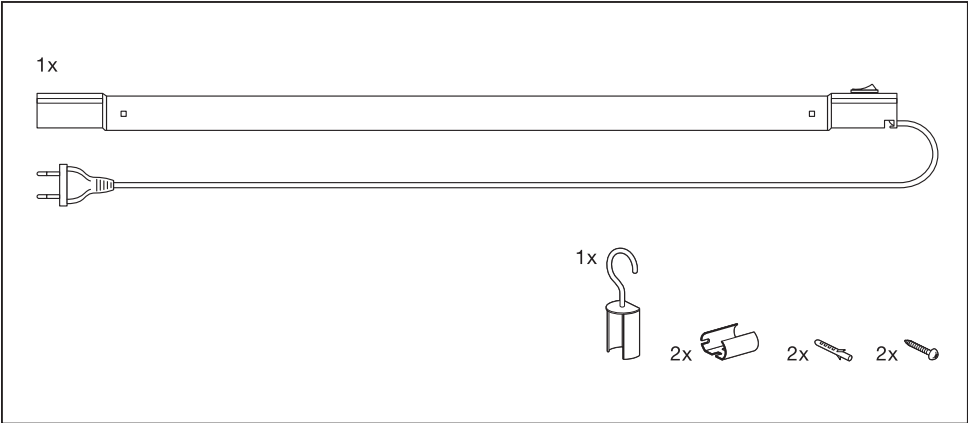


# TUBEKIT® LED

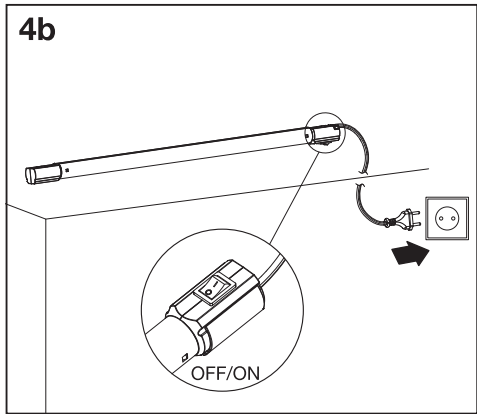


|                                   | EAN           | W    | lm<br>light<br>source | lm<br>output | K    | °C            | V~          | mA | Hz    | PF   | g   | (°) |       |
|-----------------------------------|---------------|------|-----------------------|--------------|------|---------------|-------------|----|-------|------|-----|-----|-------|
| TUBEKITLED06<br>8.9W/830 230V G5  | 4099854538667 | 8.9  | 1050                  | 900          | 3000 | -20...<br>+40 | 220-<br>240 | 42 | 50/60 | >0.9 | 200 | 150 | 15000 |
| TUBEKITLED06<br>8.9W/840 230V G5  | 4099854538681 | 8.9  | 1100                  | 900          | 4000 | -20...<br>+40 | 220-<br>240 | 42 | 50/60 | >0.9 | 200 | 150 | 15000 |
| TUBEKITLED12<br>19W/830 230V G5   | 4099854538704 | 19   | 2200                  | 1900         | 3000 | -20...<br>+40 | 220-<br>240 | 82 | 50/60 | >0.9 | 280 | 150 | 15000 |
| TUBEKITLED12<br>19W/840 230V G5   | 4099854538728 | 19   | 2400                  | 2090         | 4000 | -20...<br>+40 | 220-<br>240 | 82 | 50/60 | >0.9 | 280 | 150 | 15000 |
| TUBEKITLED15<br>21.5W/830 230V G5 | 4099854538742 | 21.5 | 2500                  | 2150         | 3000 | -20...<br>+40 | 220-<br>240 | 92 | 50/60 | >0.9 | 320 | 150 | 15000 |
| TUBEKITLED15<br>21.5W/840 230V G5 | 4099854538766 | 21.5 | 2600                  | 2365         | 4000 | -20...<br>+40 | 220-<br>240 | 92 | 50/60 | >0.9 | 320 | 150 | 15000 |

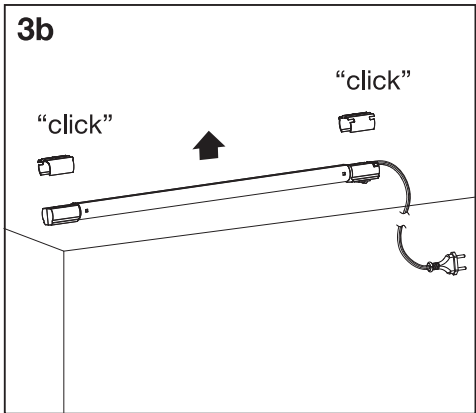

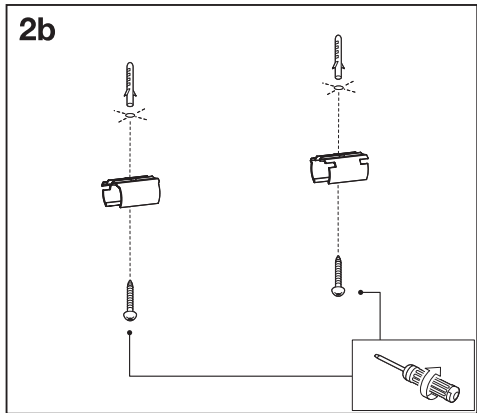

|                                | EAN           | n |  |  QR<br>code | <br>* X = |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUBEKITLED06 8.9W/830 230V G5  | 4099854538667 | 1 | AC34732                                                                           |             | E                                                                                         |
| TUBEKITLED06 8.9W/840 230V G5  | 4099854538681 | 1 | AC34733                                                                           |             | E                                                                                         |
| TUBEKITLED12 19W/830 230V G5   | 4099854538704 | 1 | AC34734                                                                           |             | E                                                                                         |
| TUBEKITLED12 19W/840 230V G5   | 4099854538728 | 1 | AC34735                                                                           |             | E                                                                                         |
| TUBEKITLED15 21.5W/830 230V G5 | 4099854538742 | 1 | AC34736                                                                           |             | E                                                                                         |
| TUBEKITLED15 21.5W/840 230V G5 | 4099854538766 | 1 | AC34737                                                                           |             | E                                                                                         |

<X> Dieses Produkt enthält ein Lichtelement der Energieeffizienzkategorie <X>. <X> This product contains a light source of energy efficiency class <X>. <X> Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. <X> Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. <X> Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiência energética <X>. <X> Este producto contiene una fuente de luz da classe de eficiencia energética <X>. <X> Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. <X> Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. <X> Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. <X> Tämä tuote sisältää valolähteen, jonka energiatuoksuusluokka on <X>. <X> Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. <X> Dette produkt inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. <X> Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. <X> Данный продукт содержит энергоэффективный источник света (класс <X>). <X> Ez a termék egy <X> energiatuokkusági osztályú fényforrást tartalmaz. <X> Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. <X> Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <X>. <X> Та издељак vseбује светлотињи врз разредa енергиске učinkovitosti <X>. <X> Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. <X> Ovaj proizvod sadržiava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. <X> Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. <X> Tozi produkt kľučova svetelnú jednotku s klasou na energetickú efektívnosť <X>. <X> Toode sisaldab energiatuotkussu klassi <X> valgusallikat. <X> Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. <X> Šis s rašojams surta gaismas avotu, kurio energoefektyvitates klasė <X>. <X> Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. <X> Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. <X> Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі классынғы жарық көзі бар.

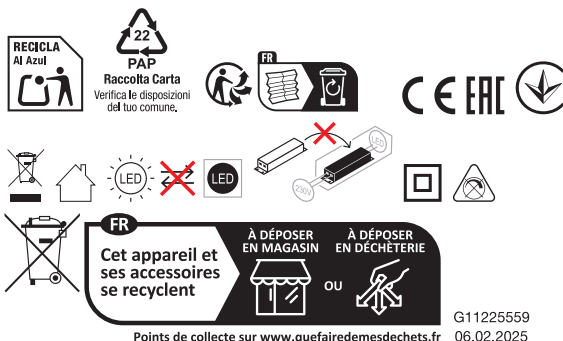

LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
**[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)**

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire. WA1 1GG. United Kingdom

G11225559  
06.02.2025

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)