


Microsoft Surface USB4 Dock - Dockingstation

USB-C / USB-A - 2 x USB-C - HDMI - 1GbE - 100 Watt

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Microsoft
Hersteller Art. Nr.	EP2-20012
EAN/UPC	0196388444038

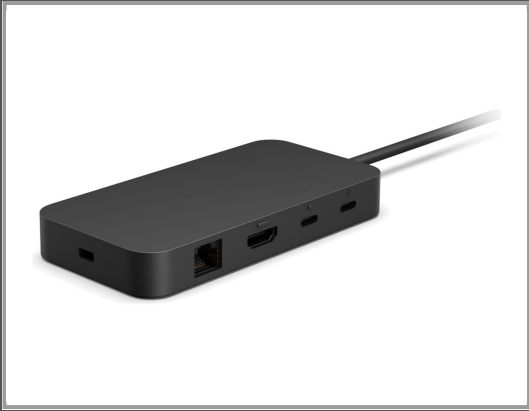

Beschreibung

Die Microsoft Surface USB4 Dock bietet nahtlose Konnektivität und effiziente Stromversorgung für eine Vielzahl von Geräten. Mit einem integrierten USB-C-Kabel von 80 cm verfügt diese kompakte Dockingstation über mehrere Schnittstellen, darunter HDMI, zwei USB-C-Anschlüsse und Gigabit-Ethernet. Genießen Sie gestochen scharfe High-Definition-Bilder durch 4K-60-Hz-Unterstützung, während Sie Ihre Geräte mit einer Stromlieferleistung von 65 W versorgen. Die Dockingstation unterstützt Dual-Monitor-Setups und ist somit ideal für Produktivitätssteigerungen geeignet. Außerdem bietet sie PXE-Unterstützung (Preboot Execution Environment) für zusätzliche Funktionalität. Das Microsoft Surface USB4 Dock wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt und ermöglicht schnelle Datenübertragungen mit bis zu 40 Gbit/s. Mit dem Fokus auf zuverlässige Netzwerke verfügt das Dock über einen 1-Gb-Ethernet-Anschluss und gewährleistet Wake-on-LAN-Funktionalität. Die Sicherheit wird durch einen Kensington-Sicherheitssteckplatz priorisiert, was es zu einer robusten Lösung für Büro- und Remote-Arbeitsumgebungen macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Microsoft Surface USB4 Dock - Dockingstation - USB-C / USB-A - 2 x USB-C, HDMI - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C / USB-A
Videoschnittstellen	2 x USB-C, HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 6 cm x 1.5 cm
Gewicht	206 g
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Stromversorgung 100 Watt Gestellte Leistung

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Dockingstation
Breite	12 cm
Tiefe	6 cm
Höhe	1.5 cm
Gewicht	206 g
Video	

Details zur max. Auflösung	4K - 60 Hz (Dual Display (HDMI + USB-C)) 8K - 30 Hz (Single Display (HDMI / USB-C))
	Netzwerk
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2 (7,5 W) - 9-poliger USB Typ A 2 x Thunderbolt 4 / USB4 Gen 3 (Video / 7,5 W) - 24 pin USB-C Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB-C (Stromanschluss) - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - 1Gb Ethernet - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - integriert - 80 cm
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), Halterung für zwei Monitore, Wake-On-LAN, bis zu 40 Gbps Datentransfer, Pass-Through-Ladung von bis zu 65 W, MAC Adresse Durchsatz, kompakt
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Gestellte Leistung	100 Watt
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.