



EAN:	4013288234070	Abmessung:	220x90x55 mm
Teilenr:	05051540001	Gewicht:	566 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Vario RA 2025	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kraftform Handhalter mit 6 mm Innensechskantaufnahme für Kombiklingen (Doppelklingen) aus dem Wera Vario-Programm
- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
- Inklusive 6 Vario Doppelklingen
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität

7-teiliger Wechselklingen-Satz. 1 Kraftform Handhalter mit 6 mm Innensechskantaufnahme für Kombiklingen (Doppelklingen) aus dem Wera Vario-Programm. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. 6 Wera Vario Doppelklingen (= 12 verschiedene Profile), 175 mm lang, 6 mm Sechskant. In robuster Falttasche.



Weblink

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA 2025
05051540001 - 4013288234070

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Das Griff/Wechselklingen-System Kraftform Vario



Das Griff/Wechselklingen-System Kraftform Vario lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Doppelklingen und damit vielfältige Anwendungen zu.

Innovative Ratschenmechanik




Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

Intuitives Umschalten und Deaktivierung der Ratschenfunktion



Intuitives Umschalten der Ratschenmechanik. Wird der Drehschalter nach rechts geschaltet, ist die Schraubrichtung rechts; wird er nach links geschaltet, ist die Schraubrichtung links. Mit der 0-Position kann die Ratschenmechanik für präzise Arbeiten deaktiviert werden.

Ratschenmechanik ermöglicht "Zwirbeln"

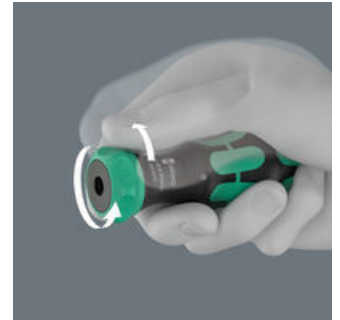

Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

Vario Doppelklingen




Die 6 mm Schraubendreherklingen mit Sechskantgeometrie sind 175 mm lang und aus dem hochwertigen Bit-Material hergestellt. Das garantiert lange Lebensdauer. Die Klingen verfügen jeweils über 2 Abtriebsspitzen.

Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

Flexibel durch Klettstreifen

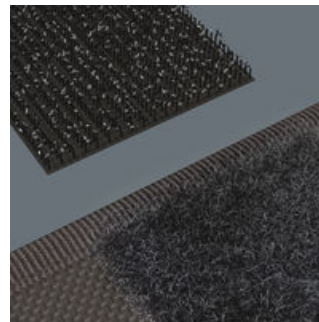

Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA 2025
05051540001 - 4013288234070

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

80 RA Vario Handhalter mit Ratschenfunktion, 6 x 115 mm



1x 6 x 115 mm



85 Kombiklinge für Kreuzschlitzschrauben Phillips, PH 1 x PH 2 x 175 mm



05002950001

1x PH 1 x PH 2 x 175 mm



86 Kombiklinge für Pozidriv-Schrauben, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



05002960001

1x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



84 Kombiklinge für Innensechskantschrauben, 4 x 5 x 175 mm



05002948001¹⁾

1x 4 x 5 x 175 mm

1) ohne Kugelkopf



87 Kombiklinge für TORX® Schrauben, TX 10 x TX 15 x 175 mm



05002970001

1x TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002973001

1x TX 20 x TX 25 x 175 mm



81 Kombiklinge für Schlitzschrauben, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



05002910001

1x 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



Weblink