



Gradient Lightbars

Bringe dynamische Beleuchtung in Dein Heim mit den WiZ Gradient Lightbars (2 enthalten). Genieße RGBIC-Technologie für mehrfarbige Displays. Platziere sie horizontal, vertikal oder hinter Deinem Fernseher, um das perfekte Ambiente zu schaffen. Mit den voreingestellten Modi kannst Du zwischen dynamischen, statischen oder anpassbaren Lichtmodi wechseln. Du kannst Deine Lichter sogar zur Musik pulsieren lassen oder zu den Farben Deines Fernsehbildschirms synchronisieren (HDMI Sync Box erforderlich).


PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Mehrere Farben gleichzeitig
- Unterschiedliche Optionen für die Platzierung
- Synchronisierung mit dem Fernseher (Sync Box erforderlich)



Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.

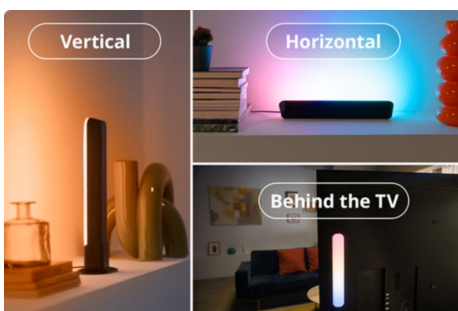

Überall und wie Du willst einsetzbar

Befestige unsere Gradient Lightbars horizontal oder vertikal auf einem TV-Schrank oder TV-Tisch, oder bring sie mit den magnetischen Halterungen hinter Deinem Fernseher/Monitor an. Mit einer Drehung um 100 Grad kannst Du die Lichteffekte streuen und die perfekte Atmosphäre schaffen.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Synchronisation von Licht und Musik

Mit der Musiksynchronisierung wirst Du eins mit dem Rhythmus! Synchronisiere unsere Leuchtmittel mühelos mit Deiner Lieblingsmusik. Das ist kinderleicht: Platziere einfach Dein Mobilgerät in der Nähe des Lautsprechers, um die perfekte Harmonie von Ton und Licht zu erzielen.



Beeindruckende Surround-Beleuchtung

Synchronisiere Dein Licht über die HDMI Sync Box mit Musik und Video und Erlebe Dein Entertainment noch intensiver. Die Synchronisierung ist ideal für Filme und Gaming. Sie erzeugt eine beeindruckende, lebhaft Atmosphäre wie im Kino.



Statische und dynamische Lichtmodi zur Stimmungsaufhellung

Du hast die freie Wahl aus Millionen von Farben und den von uns vorbereiteten Lichtmodi. Bei so vielen Möglichkeiten kannst Du Feiertage, Partys, romantische Abende und sogar Deinen Alltag auf magische Weise erstrahlen lassen!

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Kunststoff

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): -
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Ambience

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 49 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.7
Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0,545 kg
Höhe: 5,04 cm
Länge: 31,8 cm
Breite: 9 cm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
NA
Lichtfarbe: RGB
Wattleistung des im Lieferumfang
enthaltenen Leuchtmittels: 8.2
IP-Code: IP20
Schutzklasse: Klasse II

DIE LAMPE

Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514865211
Nettogewicht: 0,55 kg
Bruttogewicht: 0,81 kg
Höhe: 17,1 cm
Länge: 7,4 cm
Breite: 41,3 cm