
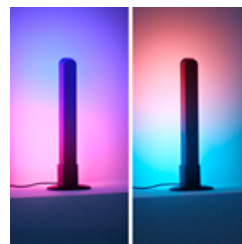


Produktdatenblatt

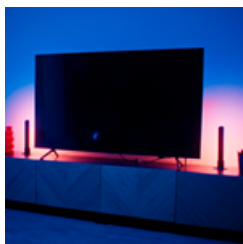

WiZ Gradient Light Bars - RGBIC zeigt mehrere Farben auf einmal an - Vielseitiger Einsatz - Einfache Einrichtung, verbindet sich mit Wi-Fi - Steuerung mit App/Sprache, funktioniert mit Google Home, Alexa und HomeKit

Bringe dynamisches Licht in dein Zuhause mit den WiZ Gradient Light Bars (2 im Lieferumfang enthalten). Nutze die RGBIC-Technologie für mehrfarbige Darstellungen. Positioniere sie horizontal, vertikal oder hinter deinem Fernseher/Monitor, um das perfekte Ambiente zu schaffen. Mit den voreingestellten Modi kannst du zwischen dynamischen und statischen, anpassbaren Lichtmodi wechseln. Du kannst die Lichter sogar zur Musik pulsieren lassen oder mit deinem Fernsehbildschirm synchronisieren (HDMI Sync Box erforderlich).

Technische Daten

Max. Wattage	8.2
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	0
Kelvin	2700-6500

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.55
Artikel mit Verpackung / kg	0.81

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Artikeldaten

EAN Artikel	8719514865211
Bestellnummer (EOC)	86521100
12NC	929004732301
Flammenanzahl	2
Zolltarifnummer	9405214000
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5.0	9.0	31.8
Verpackung in cm (H/B/T)	17.1	41.3	7.4

Energieeffizienz

Kategorie	Nicht zutreffend
-----------	------------------

Verschiedenes

Typ	Lichtschlauch
Kabellänge	1.5m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 22.04.2025

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.