
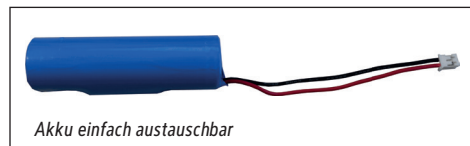
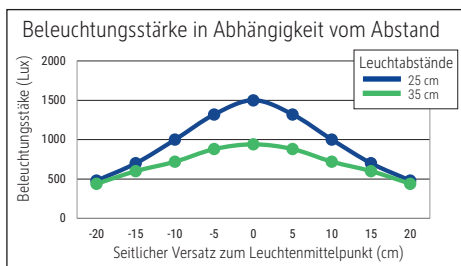


Akku LED-Tischleuchte MAULsally colour vario, dimmbar

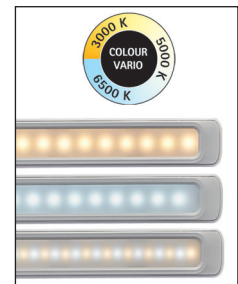

- **Mobiles, kompaktes Modell für wenig Platz, wechselnde Arbeitsplätze oder unterwegs**
- **Netzunabhängiger Akkubetrieb, kein störendes Kabel**
- **Mitnehmen, wo Licht gebraucht wird: Auf der Terrasse, am Küchentisch, im Keller, im Wohnmobil**
- **Farbtemperatur in 3 Stufen und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar, mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenfuß**
- **Lange Leuchtdauer, kurzer Ladevorgang über Micro-USB C Anschluss, inkl. Ladekabel**
- **Platzsparend zusammenklappbar**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Kompakte Form: Platzsparend und handlich
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Robust: Aus stabilem Kunststoff
- Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Diffusor
- Beleuchtungszeit bis zu 3,5 Stunden (je nach Dimmstufe), Ladedauer 2,5 Stunden
- Memory-Funktion: die Lichteinstellung wird beim Ausschalten gespeichert
- Lithium-Ionen-Akku 2600mAh, 4,5 W
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Austausch Lichtquelle und Akku möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 940 Lux bei 35 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 3 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 20.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 325 Lumen
 Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Kunststoff - Arm: Kunststoff - Standfuß: Kunststoff -
 Fuß: Beschwerungseinlage, schreibetischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 34 cm - Kopf: 29.1 x 3.8 x 1.3 cm - Arm: Länge unten 27,5 cm -
 Fuß: 16.7 x 12 cm
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8181002	weiß	4002390094542	94052140	1,00 m	III USB-Anschluss	36,5 x 13,5 x 6 cm	0,817 kg	1 St
8181090	schwarz	4002390095013	94052140	1,00 m	III USB-Anschluss	36,5 x 13,5 x 6 cm	0,817 kg	1 St