

Click-Torque Lock A 6 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock
Funktion, durchgehende Bit-Aufnahme (1/4"), 2,5-25 Nm, 1/4" x 2,5-25 Nm
Serie Click-Torque Lock R/L einstellbare Drehmomentschlüssel mit Torque Lock Funktion



EAN:	4013288233653	Abmessung:	330x50x50 mm
Teilenr:	05075694001	Gewicht:	592 g
Artikel-Nr:	Click-Torque Lock A 6 R/L	Ursprungsland:	TW
		Zolltarifnr.:	82041100

- Für Rechts- und Linksanzug
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
- Mit durchgehender Bit-Aufnahme (1/4") für kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus
- Messbereich: 2,5-25 Nm; Präzision ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Einstellbarer Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Mit durchgehender Außensechskant-Aufnahme für 1/4" Bits (Bits können von beiden Seiten des Drehmomentschlüssels eingesetzt werden). Mit Adapter 870/1 (05136000001) auch für 1/4" Steckschlüsseleinsätze geeignet. Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Feinverzahnte Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die Genauigkeit beträgt ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_serie_click-torque_lock_einstellbare_drehmomentschluessel_mit_torque_lock_funktion_serie_click-torque_lock_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 6 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion
 Funktion, durchgehende Bit-Aufnahme (1/4"), 2,5-25 Nm, 1/4" x 2,5-25 Nm
 Serie Click-Torque Lock R/L einstellbare Drehmomentschlüssel mit Torque Lock Funktion



Für 1/4" Bits

Torque Lock Funktion

Genau



Click-Torque A 6



Die durchgehende Bitaufnahme (Bits können von beiden Seiten des Drehmomentschlüssels eingesetzt werden) ist für alle 1/4" Bits gemäß ISO 1173 geeignet.



Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann.




Die Präzision liegt bei ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Einfach und sicher

Einfache Einstellung

Auslösemechanismus

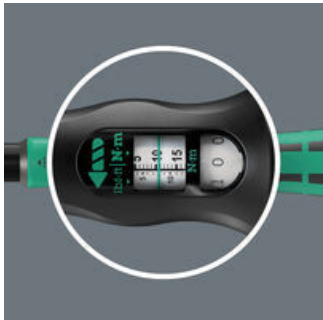

Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075694001 ¹⁾	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

1) Lieferbar ab September 2025

Weblink

https://products.wera.de/de/neuheiten_2025_serie_click-torque_lock_einstellbare_drehmomentschluessel_mit_torque_lock_funktion_serie_click-torque_lock_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
 05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de