


Artikelnummer	Artikelname
350914040	Aufputz-Verteilerkasten, mit Tür, 1-reihig für 4 Pole, Farbe: grau/schwarz

Aufputz-Verteilerkasten, IP40, 63A, 400VAC, mit Tür, mit Klemmleiste für PE- und N-Anschluss 2x4 sowie notwendigem Zubehör (DIN-Schiene, Abdeckungen, Installationsmaterial), 1-reihig für 4 Pole, Farbe: grau/schwarz

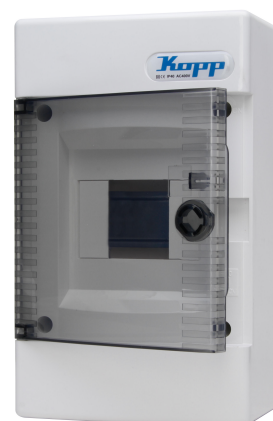

Technische Daten	350914040
Höhe	235,0 mm
Anzahl der Reihen	1
EMV-Ausführung	nein
Anbaumöglichkeit	nein
DIN-Schiene	ja
Signaldurchlassende Tür	nein
Montageart	Aufputz
Farbe	grau
Breite	143,0 mm
Mit Montageplatte	nein
Breite in Teilungseinheiten	8
Schutzart	IP40
Mit Schloss	nein
Art der Abdeckung	Tür
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung Deckel	geschlossen
Art der Schließung	Druckknopf
Erdungsklemmenblock	ja
Neutralleiterklemmenblock	ja