


## Be Your Window To The World

Der MSI Modern Series All-in-One PC ist nicht mehr nur ein funktionales Produkt, das sich ausschließlich auf die Erfüllung der Anforderungen der Benutzer konzentriert, sondern er repräsentiert den handwerklichen Geist der Exzellenz und die uneingeschränkte Freiheit der modischen Einstellung. Auch die Modern Series verfügt über Funktionen, die den Bedürfnissen der Benutzer voll und ganz gerecht werden, und ein Aussehen, das sich in verschiedene Umgebungen integrieren lässt. Egal, wo Sie sind, Sie müssen Ihren Stil und Ihre Ausdauer im Leben bewahren.



## SELLING POINTS

- Windows 11 Pro - MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
- 27 Zoll IPS-Grade Panel LED Backlight (1920 x 1080 FHD) mit TÜV zertifizierten Anti-Flicker und Less Blue Light Technologien
- Intel® Core™ 7 Prozessor 150U mit DDR5 Arbeitsspeicher
- Der verstellbare Standfuß bietet eine bequeme Arbeitsumgebung
- Durch die MSI Instant-Display-Technologie lässt sich das Gerät als Monitor verwenden, ohne dafür das System hochfahren zu müssen
- dTPM und die integrierte FHD-Webcam mit Windows Hello verbessern die Privatsphäre der Benutzer und schützen vertrauliche Daten
- MSI Storage Rapid Upgrade Design erleichtert die schnelle Aufrüstung oder Wartung von 2,5"-Datenträger
- MSI Cloud Center ermöglicht es Benutzern, eine private Cloud zu erstellen und Dateien von Android- und iOS-Geräten zu sichern
- Die MSI AI Engine erkennt automatisch Benutzerszenarien und passt Leistung, Soundeffekte und Anzeigemodus entsprechend an
- 24/7 Qualified Reliability Test

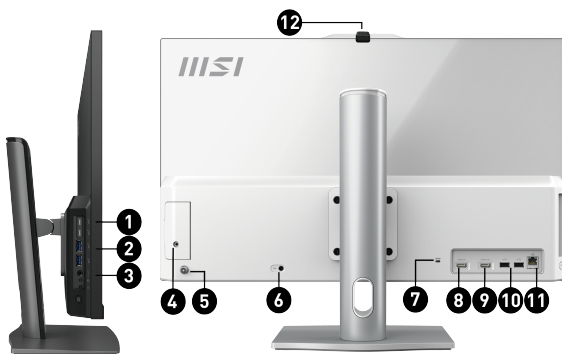

1. 2x USB3.2 Gen 2 Typ C
2. 2x USB3.2 Gen 2 Typ A
3. 1x Mikrophon/Kopfhörer Kombo
4. 1x 2.5" Schacht
5. 5-Wege Navigation
6. 1x Stromanschluss
7. 1x Kensington Lock
8. 1x HDMI™ in
9. 1x HDMI™ out (unterstützt 4K @60Hz nach HDMI™ 2.1)
10. 2x USB 2.0 Typ A
11. 1x RJ45 LAN
12. 1x Abnehmbare Webcam-Abdeckung



SPECIFICATION

|                 |                                      |                                  |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Betriebssystem  | OS                                   | PROFESSIONAL(WIN 11 PRO OLC OA3) |
|                 | Operating Systems                    | Windows 11 Pro                   |
| Model           | MKT SKU                              | 00AF8231-1235                    |
|                 | MKT Spec                             | Modern AM272P 1M-1235AT          |
|                 | Color                                | ID1/Black-Black-Black            |
| Chipsatz        | Chipsets                             | SoC                              |
| Arbeitsspeicher | Memory Size                          | 16GB(8GB*2)                      |
|                 | Memory Type                          | DDR5 SDRAM                       |
|                 | Memory Speed                         | 2800(5600)MHz                    |
|                 | Module Type                          | SO-DIMM                          |
|                 | Memory Slot(Total)                   | 2                                |
|                 | Memory Slot(Free)                    | 0                                |
|                 | Max Capacity                         | Max 64GB                         |
| Prozessor       | CPU Number                           | Intel Core 7 Processor 150U      |
|                 | CPU Clock                            | 1.8GHz                           |
|                 | CPU Cores                            | 10                               |
|                 | TDP                                  | 15W                              |
|                 | Max Turbo Frequency                  | up to 5.40 GHz                   |
|                 | Cache                                | 12 MB Intel® Smart Cache         |
|                 | Threads                              | 12                               |
| Display         | View Angles                          | 178°(H)/178°(V)                  |
|                 | Touch Screen                         | Non-touch                        |
|                 | Screen Size                          | 27" (69 cm)                      |
|                 | Panel Type                           | IPS                              |
|                 | Resolution                           | 1920x1080 (FHD)                  |
|                 | Brightness (nits)                    | 300                              |
|                 | Contrast Ratio                       | 1000:1                           |
|                 | Refresh Rate                         | N/A                              |
|                 | Response Time (GTG)                  | 14ms                             |
| Grafik          | GPU1 Vendor                          | N/A                              |
|                 | GPU1 MKT Name                        | N/A                              |
|                 | GPU1 Number                          | UMA                              |
|                 | GPU1 VRAM Size                       | N/A                              |
|                 | GPU1 VRAM Type                       | N/A                              |
| Audio           | Audio Chipset                        | Realtek ALC256                   |
|                 | Audio Type                           | 2 Channel HD Audio               |
| Speicher        | SSD Interface                        | PCIe GEN4x4 NVMe                 |
|                 | SSD Form Factor                      | M.2 2280 M-KEY                   |
|                 | SSD Config                           | 1000GB*1                         |
|                 | SSD Size                             | 1000GB                           |
|                 | HDD1 Interface                       | N/A                              |
|                 | HDD1 Form Factor                     | N/A                              |
|                 | HDD1 Size                            | N/A                              |
|                 | HDD1 RPM                             | N/A                              |
|                 | ODD(Type)                            | N/A                              |
|                 | ODD Height                           | N/A                              |
|                 | ODD Type                             | N/A                              |
|                 | mSATA slots(Free)                    | 0                                |
|                 | M.2 slots(Total)                     | 1                                |
|                 | M.2 slots(Free)                      | 0                                |
|                 | 2.5" Drive Bays(Total)               | 1                                |
|                 | 2.5" Drive Bays (Free)               | 1                                |
|                 | 3.5" Drive Bays(Free)                | 0                                |
| Kommunikation   | LAN                                  | Realtek RTL8111H                 |
|                 | WLAN Version                         | Wi-Fi 6E+BT                      |
|                 | BT Version                           | 5.3                              |
| Input Device    | Webcam                               | internal webcam                  |
|                 | Webcam Resolution                    | 2.0MP (1080P)                    |
|                 | Webcam supports Windows Hello or not | Yes                              |



ALL-IN-ONE PCS

Modern AM272P 1M

MODERN AM272P 1M-1235AT

|                            |                                                   |                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Schnittstellen (Seite)     | Type-C in                                         | N/A                                                   |
|                            | Mic-in/Headphone-out combo                        | 1                                                     |
|                            | Thunderbolt                                       | N/A                                                   |
|                            | USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C                        | 2                                                     |
|                            | USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A                        | 2                                                     |
| Schnittstellen (Rückseite) | USB 2.0 Type A (R)                                | 2                                                     |
|                            | RJ45                                              | 1                                                     |
|                            | HDMI out                                          | 1x (v2.1)                                             |
|                            | HDMI in                                           | 1                                                     |
|                            | Lock type                                         | Kensington                                            |
| Garantie                   | Warranty                                          | 36 Monate Pick-Up & Return                            |
| Abmessungen & Gewicht      | Product Dimension with Holder (WxDxH) (mm)        | N/A                                                   |
|                            | Product Dimension with Holder (WxDxH) (inch)      | N/A                                                   |
|                            | Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)         | 611.75 x 194.68 x 561.48                              |
|                            | Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch)       | 24.08 x 7.66 x 22.11                                  |
|                            | Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)   | N/A                                                   |
|                            | Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (inch) | N/A                                                   |
|                            | Outer Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm)    | N/A                                                   |
|                            | Outer Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch)  | N/A                                                   |
|                            | Weight (Net kg)                                   | 7.5                                                   |
|                            | Weight (Net lbs)                                  | 16.53                                                 |
|                            | Weight (Gross kg)                                 | 9.85                                                  |
|                            | Weight (Gross lbs)                                | 21.72                                                 |
| STAND                      | Adjustment (Tilt)                                 | -4°~20°                                               |
|                            | Adjustment (Height)                               | 0~130mm                                               |
| Power                      | AC Adapter Output                                 | 120W                                                  |
| VESA                       | VESA size                                         | 75 x 75 mm                                            |
| Lagerung & Zertifikationen | Regulatory Compliance                             | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Zubehör                    | AC Adaptor                                        | 1                                                     |
|                            | Power Cord                                        | 1                                                     |
|                            | Warranty Card                                     | N/A                                                   |
|                            | Quick Guide                                       | 4                                                     |
|                            | User Manual                                       | N/A                                                   |
|                            | VESA Mount kit                                    | N/A                                                   |
|                            | Keyboard                                          | SG761412DA                                            |
|                            | Keyboard Interface                                | USB                                                   |
|                            | Mouse                                             | SM9023M                                               |
| Barcode Info               | Mouse Interface                                   | USB                                                   |
|                            | EAN                                               | 4711377339315                                         |