

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB

Black

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL USB-C | SMART+ Fernbedienungen mit WiFi Technologie



Anwendungsgebiete

- Smart Home im Innen- und Außenbereich
- Überall dort, wo intelligente Steuerung und Automatisierung in kompatiblen Smart-Home-Systemen realisiert werden sollen

Produktvorteile

- Steuerung der SMART+ WiFi Produkte ohne Sprachsteuerung und APP
- Auswahl voreingestellter Lichtszenen über Fernbedienung
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse für hochwertige Haptik und Optik

Produkteigenschaften


- An-/Ausschalten und Dimmen
- Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß
- Lichtszenen einstellbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Einstellung der Farbtemperatur und RGB-Farbsteuerung mit Smart Control

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	3,7 V
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht

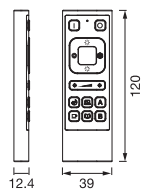

Produktgewicht	52,00 g
Länge	120,00 mm
Breite	39.00 mm
Höhe	12.40 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium/Kunststoff

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Kompatible Smart-Home-Technologie	Amazon Alexa / Google Assistant

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Integrierter wiederaufladbarer Akku und einfaches Aufladen über USB-C
- Ladekabel inbegriffen
- Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER USB
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11222368
	Konformitätserklärung	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER
	Konformitätserklärung UKCA	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854419089	Faltschachtel 1	61 mm x 78 mm x 97 mm	78.00 g	0.46 dm³
4099854419096	Versandschachtel 4	164 mm x 130 mm x 140 mm	392.00 g	2.98 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.