

PRODUKTDATENBLATT

Decor Helper Gadget 830 USB Black

DECOR HELPER GADGET | Batteriebetriebene Leuchte mit Touch-Dim-Funktion



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Dekorative Anwendungen

Produktvorteile

- Flexible Gestaltung des Produkts durch die 3-in-1 Funktion
- Verwendbar als Tischleuchte, mit magnetischer Wandhalterung oder einer Klemme

Produkteigenschaften

- Dimmbar mit Touch DIM
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	1,80 W
Nennspannung	5 V
Oberschwingungsgehalt	< 70 %
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	100 lm
Lichtausbeute	60 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	114 °

Maße & Gewicht

Länge	130,00 mm
Breite	198,00 mm
Höhe	363,00 mm
Produktgewicht	700,00 g

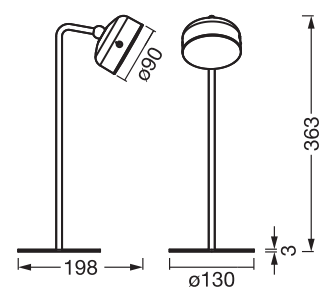

DECOR HELPER GADGET 830
USB

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Plastik

Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+70 °C
Anschlussart	USB Typ-C
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	3 DIM
Montageart	Stehend Anbau
Montageort	Steckdose
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

BATTERIE

Batteriegröße	Others
Batterieladedauer	≤ 4 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / UKCA
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juni 2025
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Ladekabel inbegriffen

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DECOR HELPER GADGET
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075849242	Faltschachtel 1	144 mm x 90 mm x 375 mm	820.00 g	4.86 dm³
4058075849259	Versandschachtel 4	396 mm x 305 mm x 197 mm	3890.00 g	23.79 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.