

PRODUKTDATENBLATT

Lunetta Backlight Ellipse 830 White

LUNETTA BACKLIGHT ELLIPSE | Mobile Leuchten für den Innenbereich



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Nachtlicht für Orientierung und Sicherheit in Kinderzimmern, an der Treppe und im Schlafzimmer

Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design

Produkteigenschaften

- Versteckter Bewegungsmelder und ein Tag-/Nachtsensor mit einer Dimmfunktion sorgen für maximale Energieeinsparungen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	0,31 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	16,000 mA
Einschaltstrom	0.016 A
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	763
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	500
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	800
Netzleistungsfaktor λ	$\geq 0,01$
Oberschwingungsgehalt	$< 50 \%$
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	4 lm
Lichtausbeute	13 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	$< 6 \text{ sdc}m$
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	135°

Maße & Gewicht

Durchmesser	60,00 mm
Höhe	58,40 mm
Produktgewicht	42,00 g

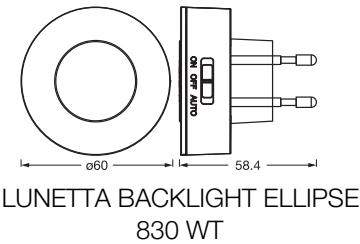

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Steckdose
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
-------------------------	-------

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Licht
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungswinkel des Sensors	100 °
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	4...6 m

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juni 2025
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert LUNETTA

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854444333	Blase 1	60 mm x 140 mm x 195 mm	55.00 g	1.64 dm³
4099854444340	Versandschachtel 6	385 mm x 154 mm x 212 mm	548.00 g	12.57 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.