

PRODUKTDATENBLATT

Lunetta Flare 830 Black

LUNETTA FLARE | Mobile Leuchten für den Innenbereich



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Nachtlicht für Orientierung und Sicherheit in Kinderzimmern, an der Treppe und im Schlafzimmer

Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design

Produkteigenschaften

- Versteckter Bewegungsmelder und ein Tag-/Nachtsensor mit einer Dimmfunktion sorgen für maximale Energieeinsparungen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	0,20 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	16,000 mA
Einschaltstrom	0.016 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	580 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	800
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	500
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	800
Netzleistungsfaktor λ	$\geq 0,01$
Oberschwingungsgehalt	< 50 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	3 lm
Lichtausbeute	15 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcn
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	360 °

Maße & Gewicht

Länge	36,50 mm
Breite	73,80 mm
Höhe	104,40 mm
Produktgewicht	52,00 g

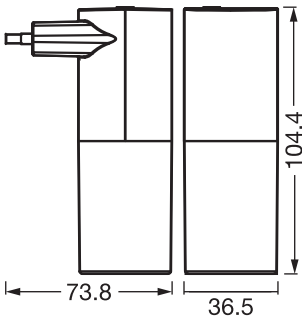

LUNETTA FLARE 830 BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	USB Typ-C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Steckdose
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
-------------------------	-------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juni 2025
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert LUNETTA

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854444418	Blase 1	80 mm x 140 mm x 195 mm	65.00 g	2.18 dm³
4099854444425	Versandschachtel 6	495 mm x 154 mm x 212 mm	648.00 g	16.16 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.