

PRODUKTDATENBLATT

Bulkhead Essential Round E27 White

Bulkhead Essential | Wand- und Deckenleuchte mit integriertem Schutzkorb



Anwendungsgebiete

- Keller
- Garagen
- Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Nachhaltig durch E27 Sockel
- Hochwertiges Glasgehäuse und integrierter Schutzkorb für erhöhte Sicherheit
- Dank Schutzart IP44 ist die Leuchte spritzwassergeschützt

Produkteigenschaften

- Stoßfestigkeit: IK06
- Schutzart: IP44
- Einfache und schnelle Installation


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Länge	190,00 mm
Breite	190,00 mm
Höhe	98,00 mm
Produktgewicht	620,00 g

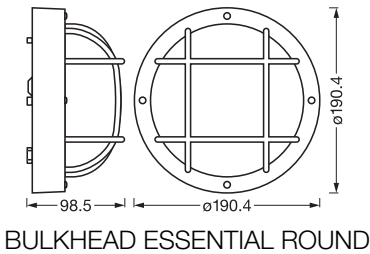

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polypropylen (PP)
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP54
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Fassungsbezeichnung	E27
---------------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 10 W LED / Verfügbar ab Juli 2025
Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	BULKHEAD ESSENTIAL
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11219301
	Konformitätserklärung	CE declaration Bulkheads Essential E27

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075845602	Bündel 1	190 mm x 190 mm x 99 mm	626.00 g	3.57 dm³
4058075845619	Versandschachtel 10	547 mm x 417 mm x 224 mm	7302.00 g	51.09 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

