

NEU


Gasführende Teile aus Messing
– für hohe Qualität und Langlebigkeit –



96 cm Länge für ein
angenehmes Arbeiten
ohne Ermüdung



Optional erhältlich:
6 m Gummischlauch
(Art.-Nr. 1500004792)

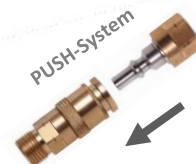

Optional erhältlich:
unsere Schnellkupplung
(Art.-Nr. 1500004736)

ANWENDUNGSVORTEILE

- **Effiziente Flächenbearbeitung:** Die Ø 70 mm Brennerglocke ermöglicht schnelles und großflächiges Arbeiten, ideal für private und gewerbliche Einsätze.
- **Top Handhabung:** Flexibler Gummischlauch (optional) erleichtert die Arbeit im Vergleich zu Plastikschräuben – ein Profiwerkzeug für Handwerker.
- **Vieleitig einsetzbar:** Ideal für Dacharbeiten, Bitumenverarbeitung und Schweißbahnen.
- **Hohe Leistung:** Bis zu 1.060 °C, perfekt für Trocknen, Auftauen und Verlegearbeiten.
- **Ergonomisch und schonend:** 96 cm Länge für ergonomisches und angenehmes Arbeiten ohne Ermüdung.

EINSATZBEREICH

Ein leistungsstarker Brenner für anspruchsvolle Arbeiten im privaten und gewerblichen Bereich. Mit seiner Ø 70 mm Brennerglocke eignet er sich ideal für Dacharbeiten, Bitumenverlegung und Schweißbahnen mit 3/8" L Anschluss. Geeignet für Brenngase.

ANWENDUNG

Zum Anschluss an eine Propangasflasche über einen G 3/8" L Propan Gasschlauch.



TECHNISCHE DATEN

Brennerglocke: Ø 70 mm
Max. Temperatur: 1.060 °C
Gesamtlänge: 96 cm
Anschluss: Propangasflasche

Optional:
6 m Gummischlauch (Art.-Nr. 1500004792)
Schnellkupplung (Art.-Nr. 1500004736)

Set- Inhalt: Hochleistungsbrenner RoTitan mit Außengewinde 3/8" L

Artikelname	Art. Nr.	VE	EAN
RoTitan Hochleistungsbrenner	1500004667	5 Stück	4004625563946