


29410199	DATENBLATT
Gültig ab: 24.05.2018	GOF Kupplung Duplex SC Multimode BE /4ST

Beschreibung

- LWL GOF Kupplung SC-Duplex
- Singlemode- und Multimode-Varianten

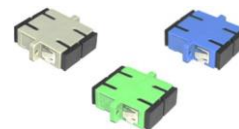

Allgemeine Kennwerte

Kupplungs-Typ	SC-Duplex (SC-D)
Flansch vorhanden	Ja
Dämpfung	< 0,2 dB
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C (Betrieb)


Varianten

Artikel	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Geeigneter Faser-Typ	Schliffart
29410199	GOF Kupplung Duplex SC Multimode BE /4ST	Beige	Multimode (MM)	PC (physical contact)
29410989	GOF Kupplung Duplex SC Singlemode APC GR	Grün	Singlemode (SM)	APC (angled physical contact)
29410999	GOF Kupplung Duplex SC Singlemode BL/4ST	Blau	Singlemode (SM)	PC (physical contact)

Mechanische Eigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäuse, Material	ABS
Führungshülse, Material	Zirkonia
Steckzyklen (min.)	1000

Technische Zeichnungen

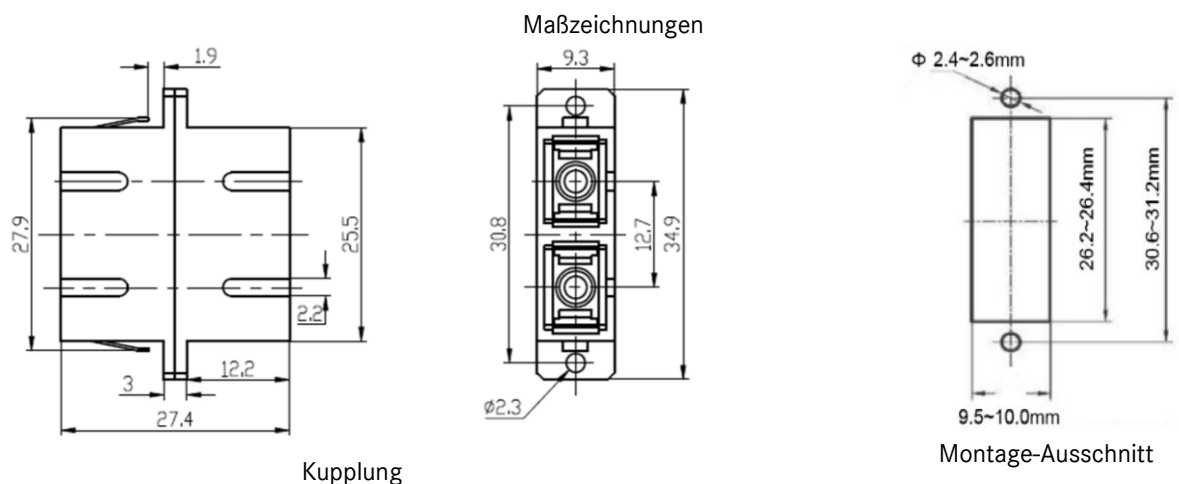

Standard

Steckgesichter von LWL-Steckverbindern – Teil 4: Bauart SC IEC 61754-4

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.