

29421199	DATENBLATT
Gültig ab: 24.05.2018	GOF Kupplung Duplex ST-SC Multimode BE

Beschreibung

- LWL GOF Kupplung ST-Duplex auf SC-Duplex
- Singlemode- und Multimode-Varianten



Allgemeine Kennwerte

Kupplungs-Typ	ST-Duplex (ST-D) SC-Duplex (SC-D)
Flansch vorhanden	Ja
Dämpfung	< 0,2 dB
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C (Betrieb)

Variante


Artikel	Bezeichnung	Faser-Typ
29421199	GOF Kupplung Duplex ST-SC Multimode BE	Multimode (MM)
29421999	GOF Kupplung Duplex ST-SC Singlemode BL	Singlemode (SM)

Mechanische Eigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäuse, Material	C3604
Führungshülse, Material	Zirkonia
Steckzyklen (min.)	1000

Technische Zeichnungen

Maßzeichnungen

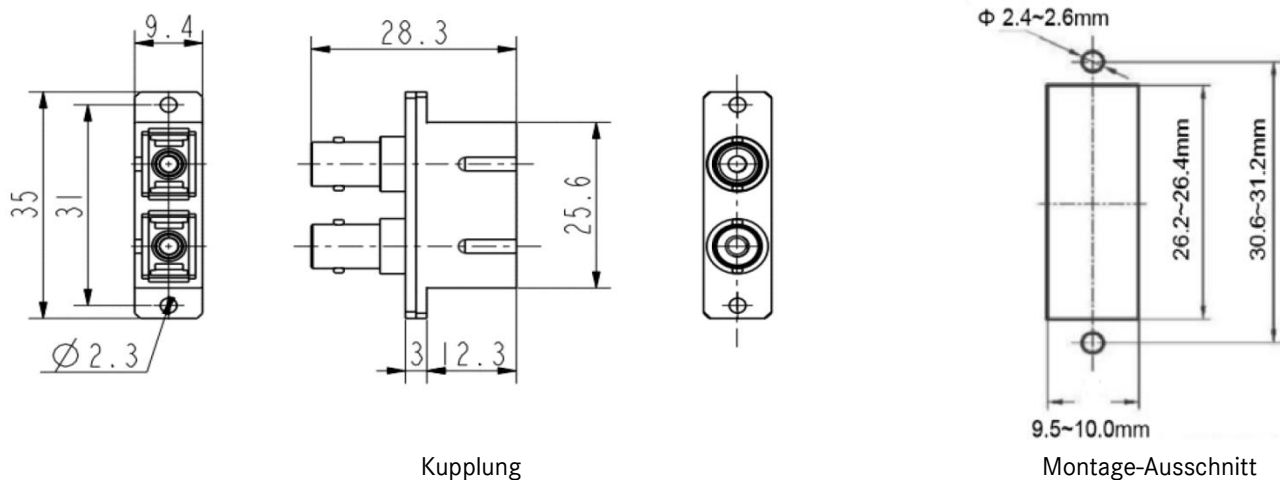

29421199	DATENBLATT
Gültig ab: 24.05.2018	GOF Kupplung Duplex ST-SC Multimode BE

Standard

Steckgesichter von LWL-Steckverbindern – Teil 4: Bauart SC	IEC 61754-4
Steckgesichter von LWL-Steckverbindern – Teil 2: Typ BFOC/2,5	IEC 61754-2

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.