

29130198	DATENBLATT
Gültig ab: 27.09.2018	GOF Stecker LC Multimode BE /50ST

Beschreibung

- LWL-GOF Stecker LC-Simplex
- Für Multimode-Fasern
- Ideal für Konfektionäre



Allgemeine Kennwerte

Stecker, Typ	LC-Simplex (LC-S)
Stecker, Farbe	Beige
Geeignete Fasertypen	Multimode (MM)
Geeignete Ader-Ø (max.)	2,8 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (Betrieb) -40 °C bis +85 °C (Lagerung)


Varianten

Artikel	Bezeichnung	Knickschutztüllen-Farbe	VPE [Stk]
29130198	GOF Stecker LC Multimode BE /50ST	Rot (50%), schwarz (50%)	50
29130199	GOF Stecker LC Multimode BE /4ST	Rot (50%), schwarz (50%)	4
29130197	GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST	Schwarz (100%)	50

Mechanische Eigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäuse, Material	PEI
Ferrule, Material	Zirkonia
Ferrulen-Ø	1,25 mm
Zugfestigkeit nach Konfektion	70 N

Technische Zeichnungen

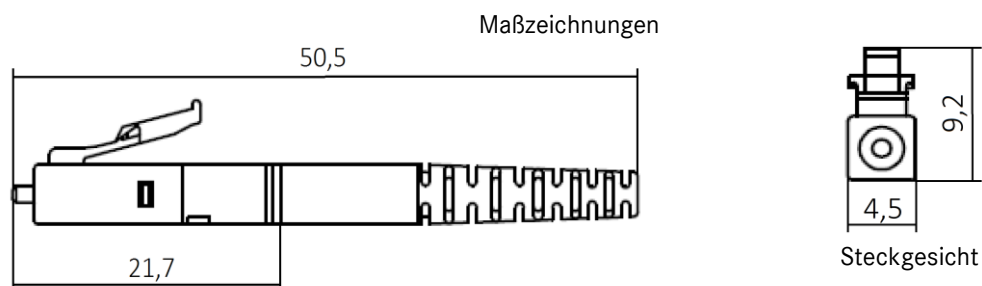

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart LC

IEC 61754-20

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.