

29130988	DATENBLATT
Gültig ab: 24.05.2018	GOF Stecker LC Singlemode APC GR /50ST

Beschreibung

- LWL-GOF Stecker LC-Simplex
- Für Singlemode-Fasern
- Ideal für Konfektionäre



Allgemeine Kennwerte

Stecker, Typ	LC-Simplex (LC-S)
Geeignete Fasertypen	Singlemode (SM)
Geeignete Ader-Ø (max.)	2,8 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (Betrieb) -40 °C bis +85 °C (Lagerung)


Variante

Artikel	Bezeichnung	Stecker-Farbe	Endfläche	VPE [Stk]
29130988	GOF Stecker LC Singlemode APC GR /50ST	Grün	APC (angled physical contact)	50
29130989	GOF Stecker LC Singlemode APC GR /4ST	Grün	APC (angled physical contact)	4
29130999	GOF Stecker LC Singlemode BL /4ST	Blau	PC (physical contact)	4
29130998	GOF Stecker LC Singlemode BL /50ST	Blau	PC (physical contact)	50

Mechanische Eigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäuse, Material	PEI
Ferrule, Material	Zirkonia
Ferrulen-Ø	1,25 mm
Zugfestigkeit nach Konfektion	70 N

Technische Zeichnungen

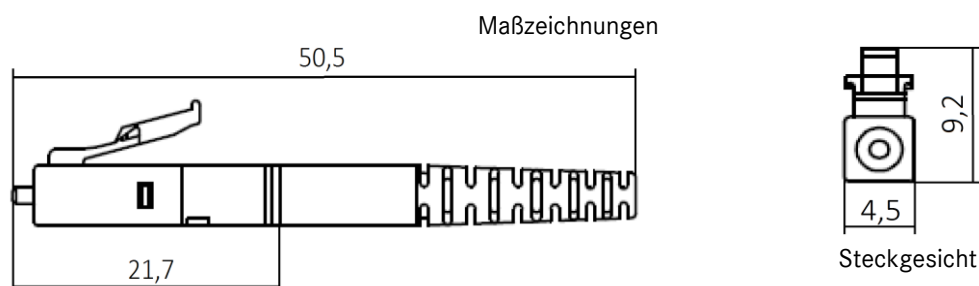

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Teil 20: Bauart LC

IEC 61754-20

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.