

29110988	DATENBLATT
Gültig ab: 24.05.2018	GOF Stecker SC Singlemode APC GR /50ST

Beschreibung

- LWL-GOF Stecker SC-Simplex
- Für Singlemode-Fasern
- Push-Pull-Verriegelung
- Ideal für Konfektionäre



Allgemeine Kennwerte

Stecker, Typ	SC-Simplex (SC-S)
Verriegelungsart	Push-Pull
Geeignete Fasertypen	Singlemode (SM)
Geeignete Ader-Ø (max.)	2,8 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (Betrieb) -40 °C bis +85 °C (Lagerung)


Variante

Artikel	Bezeichnung	Stecker-Farbe	Endfläche	VPE [Stk]
29110988	GOF Stecker SC Singlemode APC GR /50ST	Grün	APC (angled physical contact)	50
29110989	GOF Stecker SC Singlemode APC GR /4ST	Grün	APC (angled physical contact)	4
29110999	GOF Stecker SC Singlemode BL /4ST	Blau	PC (physical contact)	4
29110998	GOF Stecker SC Singlemode BL /50ST	Blau	PC (physical contact)	50

Mechanische Eigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäuse, Material	PBT
Ferrule, Material	Zirkonia
Ferrulen-Ø	2,5 mm
Zugfestigkeit nach Konfektion	100 N

Technische Zeichnungen

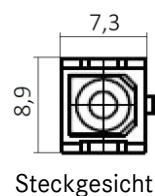

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Teil 4: Bauart SC IEC 61754-4

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.