

29120198	DATENBLATT
Gültig ab: 24.05.2018	GOF Stecker ST Multimode /50ST

Beschreibung

- LWL-GOF Stecker ST-Simplex
- Für Multimode-Fasern
- Ideal für Konfektionäre



Allgemeine Kennwerte

Stecker, Typ	ST-Simplex (ST-S)
Geeignete Fasertypen	Multimode (MM)
Geeignete Ader-Ø (max.)	2,8 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (Betrieb)
	-40 °C bis +85 °C (Lagerung)

Variante


Artikel	Bezeichnung	VPE [Stk]
29120198	GOF Stecker ST Multimode /50ST	50
29120199	GOF Stecker ST Multimode /4ST	4

Mechanische Eigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäuse, Material	Hpb59-1
Ferrule, Material	Zirkonia
Ferrulen-Ø	2,5 mm
Zugfestigkeit nach Konfektion	100 N

Technische Zeichnungen

Maßzeichnung

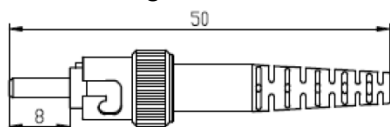

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Teil 2: Bauart BFOC/2,5 IEC 61754-2

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.