

DATENBLATT	CE99 14
LWL-Spleißkassette	Gültig ab: 26.03.2018

Beschreibung


- LWL-Spleißkassette
- Standard-Aufnahmepunkt
- Einfache Kabelfixierung und Wartung



Allgemeine Kennwerte

Spleißkapazität (max.)	24 (Crimpschutzspleiße) alternativ: 12 (Schrumpfschutzspleiße)
Eingehaltener Faser-Biegeradius (min.)	40mm
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
Farbe	Weiß
Material	ABS

Technische Zeichnungen

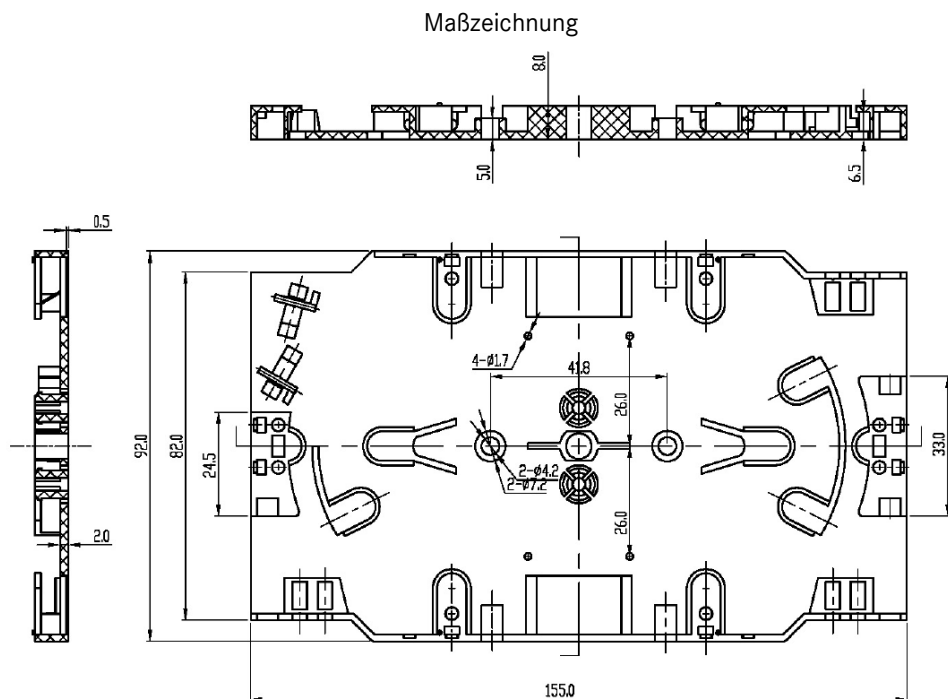

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.