

29420099	DATENBLATT
Gültig ab: 30.11.2018	POF Kupplung ST (BFOC) /4ST

Beschreibung

- LWL POF Kupplung ST (BFOC)
- Für Polymerfaser

Allgemeine Kennwerte

Kupplung, Typ	ST (BFOC)
Flansch	Ja
Schutzklasse	IP 20
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C (-40 bis +185 °F) (Betrieb) -55 °C bis +100 °C (-67 bis +212 °F) (Lagerung)



Varianten

Artikel	Bezeichnung	Mengeneinheit [Stk]
29420099	POF Kupplung ST (BFOC) /4ST	4


Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,2 dB
----------------------	----------

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse, Material	Zinklegierung
Führungshülse, Material	Keramik
Federscheibe, Material	Stahl
Mutter, Material	Messing
Staubschutzkappe, Material	PVC
Steckzyklen (min.)	500

Technische Zeichnungen

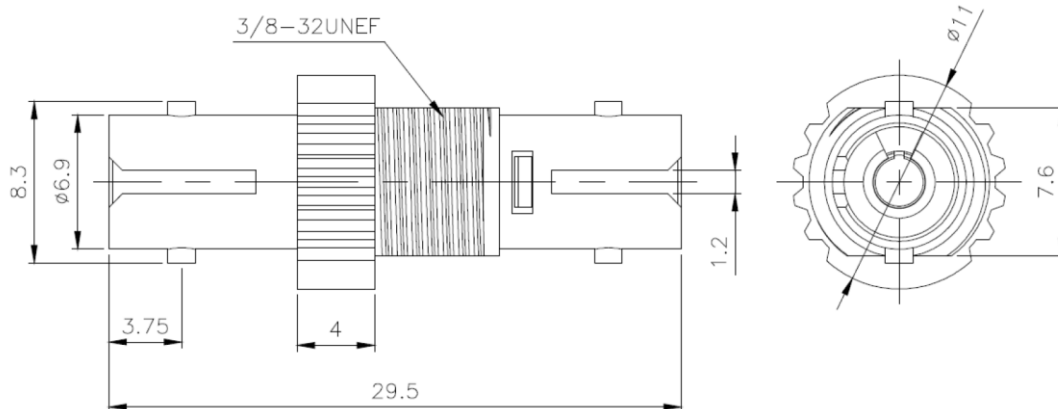

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart ST (BFOC)	IEC 61754-2
---	-------------

Anwendungsgebiete

Optische Netzwerke, Industrieelektronik, Leistungselektronik, Consumer Elektronik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.