

29141098	DATENBLATT
Gültig ab: 16.09.2019	POF STECKER HFBR45x3 (*F) SIMPLEX /50ST

Beschreibung

- LWL POF Stecker HFBR
- Für Polymerfaser
- Kompatibel zu HFBR Versatile Link
- Einfache Konfektionierung durch Crimpen



Allgemeine Kennwerte

Stecker, Typ	HFBR
Geeignete Fasertypen	Polymerfaser, Ø 1 mm
Geeignete Kabel-Ø	2,2 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C (-40 bis +185 °F) (Betrieb + Lagerung) 0 °C bis +70 °C (+32 bis +158 °F) (Installation)


Varianten

Artikel	Bezeichnung	Farbe (*F)	Mengeneinheit [Stk]
29141098	POF STECKER HFBR4503 GY SIMPLEX /50ST	GY (grau)	50
29141099	POF STECKER HFBR4503 GY SIMPLEX /4ST	GY (grau)	4
29144098	POF STECKER HFBR4513 BL SIMPLEX /50ST	BL (blau)	50
29144099	POF STECKER HFBR4513 BL SIMPLEX /4ST	BL (blau)	4

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse, Material	Kunststoff
Ferrule, Material	Kunststoff
Haltekraft Lichtwellenleiter min.	8,5 N
Steckkraft in Buchse (TOTX /-RX Modul) max.	35 N
Zugkraft aus Buchse (TOTX /-RX Modul) min.	11 N

Technische Zeichnungen

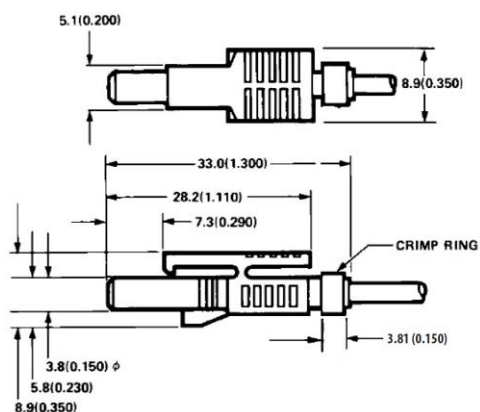

Alle Abmessungen in mm (inches).

Anwendungsgebiete

Optische Netzwerke, Industrieelektronik, Leistungselektronik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.