

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| 29147098                 | <b>DATENBLATT</b>                            |
| Gültig ab:<br>16.09.2019 | <b>POF STECKER HFBR4532 BK SIMPLEX /50ST</b> |

## Beschreibung

- LWL POF Stecker HFBR
- Für Polymerfaser
- Kompatibel zu HFBR Versatile Link
- Einfache Konfektionierung durch Crimpen



## Allgemeine Kennwerte

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stecker, Typ         | HFBR                                                                                                         |
| Geeignete Fasertypen | Polymerfaser, Ø1 mm                                                                                          |
| Geeignete Kabel-Ø    | 2,2 mm                                                                                                       |
| Temperaturbereich    | -40 °C bis +85 °C (-40 bis +185 °F) (Betrieb + Lagerung)<br>0 °C bis +70 °C (+32 bis +158 °F) (Installation) |


## Varianten

| Artikel  | Bezeichnung                           | Mengeneinheit [Stk] |
|----------|---------------------------------------|---------------------|
| 29147098 | POF STECKER HFBR4532 BK SIMPLEX /50ST | 50                  |
| 29147099 | POF STECKER HFBR4532 BK SIMPLEX /4ST  | 4                   |

## Mechanische Eigenschaften

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gehäuse, Material                 | Kunststoff |
| Ferrule, Material                 | Kunststoff |
| Haltekraft Lichtwellenleiter min. | 40 N       |

## Technische Zeichnungen

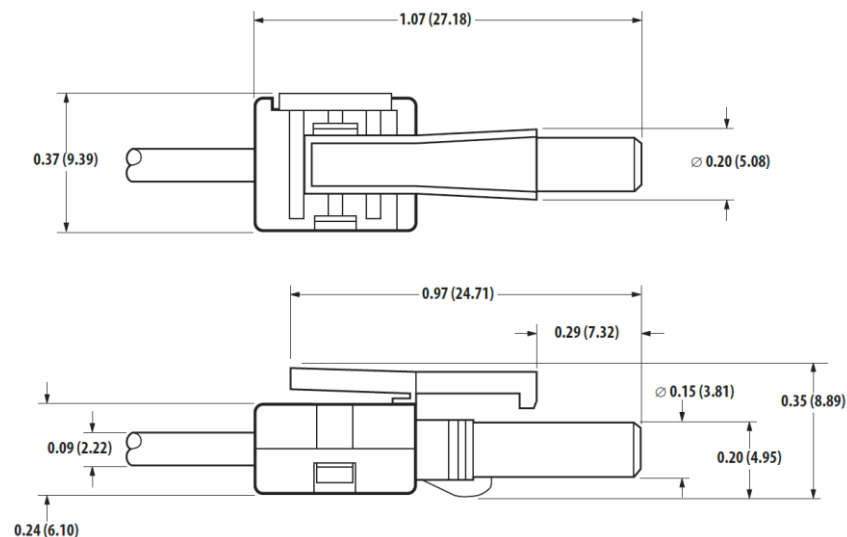

Alle Abmessungen in mm (inches).

## Anwendungsgebiete

Optische Netzwerke, Industrieelektronik, Leistungselektronik

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.