

SICHERHEITSSCHERE SECUPLUS 568

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	568001.00
Maße Messer (L x B x H)	285 x 17 x 100 mm
Gewicht Messer	232,4 g
Basismaterial	Rostfreier Stahl



SPEZIELLE
SICHERHEIT

115 mm Schneidenlänge
für alle gängigen
Schneidmaterialien

Spezialschliff der Schneiden
für optimalen Anwenderschutz

Große Fingeröffnungen
auch für Handschuhe
geeignet



**Schneiden aus rostfreiem
Edelstahl**
für eine lange Lebensdauer

**Hochwertige Schraube und
zusätzliche Schraubenmutter**
als besonders stabile Verbindung

**Robuster ergonomischer
Griff (inkl. Soft-Grip)**
auch für härteste
Herausforderungen

THE SAFER WAY TO CUT.


martor

MARTOR-SICHERHEITSSCHERE SECUPLUS 568

SICHERHEITSTECHNIK



SECUPLUS
= Spezielle Sicherheit

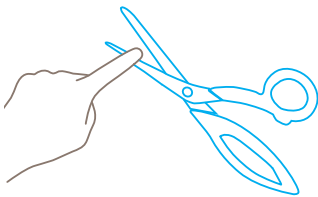

Sicherer Spezialschliff

Die Schneiden sind nicht schräg, sondern gerade geschliffen. Und das heißt: Keine Gefahr für Ihre Finger. Unsere Sicherheitsscheren heißen deshalb SECUPLUS = spezielle Sicherheit.

TECHNISCHE MERKMALE



Besonders ergonomisch



Schneidenlänge (115 mm)



Soft-Grip



Für Rechts- und Linkshänder



Für extreme Beanspruchungen



Rostfrei



Spitzen abgerundet

ANWENDUNGSBEISPIELE



HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN



Karton: bis 2-lagig



Kunststoffumreifungen



Folien- und Papierbahnen



Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie



Textil



Gummi



PVC-Bodenbelag



Leder

VERPACKUNGSANGABEN

Verpackungseinheit	1 auf SB-Karte (10 Scheren im Umkarton)
Maße SB-Karte	330 x 13 x 125 mm
Gewicht SB-Karte	258,4 g
EAN-Code SB-Karte	4002632804861
Maße Umkarton	130 x 140 x 375 mm
Gewicht Umkarton	2830,2 g
EAN-Code Umkarton	4002632854866