

61721305	DATENBLATT
Gültig ab: 18.09.2020	SCHIRMKLEMMME EMC-GUARD MOUNT

Die Schirmklammer für Direktmontage kann direkt, z.B. auf die Montageplatte angeschraubt werden. Zur sicheren Kontaktierung muss der Kabelschirm in die Schirmklammer eingedrückt werden. Der Zugentlastungsbügel bietet die Möglichkeit einer Zugentlastung am Kabelmantel mit Kabelbinder.

Material:

Federstahl,
galvanisch verzinkt

Technische Merkmale:

Befestigung

Direktmontage
M4 Schraube

Klemmbereich

3 - 18mm

Weitere Eigenschaften:

Kabelzugentlastung


mit Kabelbinder nach DIN 62444

Ableitdämpfung

bis zu 35dB bei 30 MHz



Technische Zeichnungen:

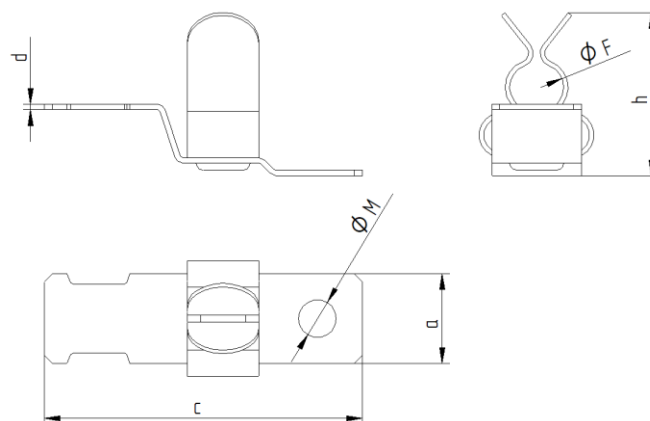

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Breite a mm	Länge c mm	Dicke d mm	Höhe h mm	Klemmbereich Ø F mm	Montagebohrung Ø M mm
6172 1305	10	35,4	0,6	18,1	3 - 6	4,2
6172 1306	10	35,4	0,6	20,8	6 - 8	4,2
6172 1307	10	35,4	0,6	22,5	8 - 11	4,2
6172 1308	10	35,4	0,6	25,6	3 - 12	4,2
6172 1309	10	35,4	0,6	34,4	7 - 18	4,2