





EyeCare VA279QG

EAN 4711387795118

Produkt Nummer 90LM04J1-B01371



 - 27-Zoll Full HD (1920×1080) rahmenloses Design mit IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel
- SmoothMotion 120Hz Bildwiederholrate und 1ms MPRT liefern ein nahtloses visuelles Erlebnis ohne Tearing durch die Aktivierung von VRR (variable Bildwiederholrate)
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DisplayPort und VGA sowie Kopfhöreranschluss
- VESA-Wandmontage, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen
- Mit dem ASUS DisplayWidget Center können Benutzer die Monitoreinstellungen über eine intuitive Oberfläche leicht ändern

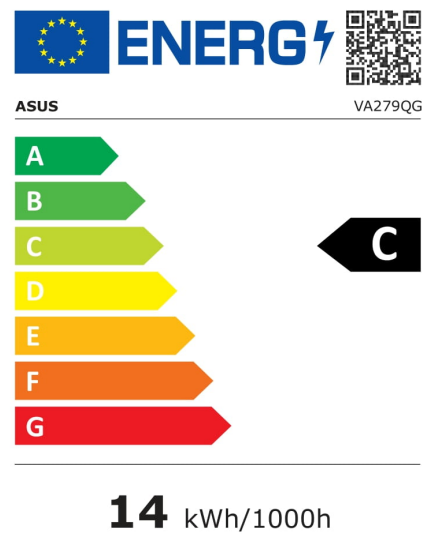

2019/2013



Technische Daten EyeCare VA279QG

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	1 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1500:1
Maximale Bildwiederholrate:	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit (MPRT):	1 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,311 x 0,311 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	140 – 140 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 120 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch):	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	613,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	194,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	447,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	3,77 kg
Breite (ohne Standfuß):	613,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	49,8 mm
Höhe (ohne Standfuß):	362,1 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	3,4 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	
Energieeffizienzklasse (HDR):	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	14 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Netzteiltyp:	Intern
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	690 mm
Verpackungstiefe:	146 mm
Verpackungshöhe:	452 mm
Paketgewicht:	6,37 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°



Lieferumfang	
Ständer enthalten:	Ja
Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien:	Augenpflege+, SPLENDID
Zertifizierung:	Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX
Design	
Marktpositionierung:	Haus
Produktfarbe:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO