





Touch VT169HE



EAN 4711387406090

Produkt Nummer 90LM09V1-B01170

 - 15.6" Full HD-Display mit IPS-Technologie für weite Betrachtungswinkel, perfekt für die tägliche Produktivität
- 10-Punkt-Touch-Kapazität, geeignet für alle Anwendungen, die eine virtuelle Tastatur oder Multi-Touch beinhalten
- VESA-kompatibel (75 mm x 75 mm) für die Montage von Monitorarmen, Mini-PCs und NUC-PCs, wodurch der Schreibtisch übersichtlich und platzsparend wird.
- -5° ~30° Neigungswinkel, flexibel genug für Szenarien als erweiterter Monitor oder POS-Maschine
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaublichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten

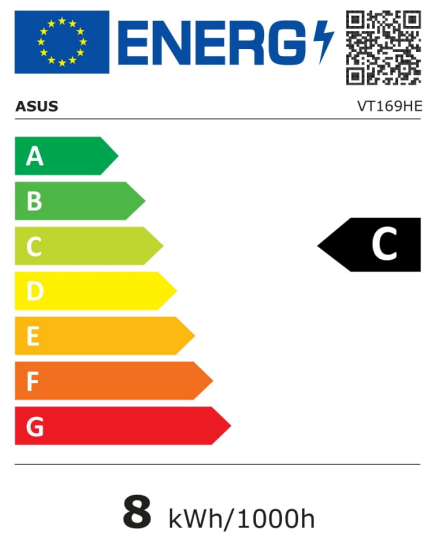

2019/2013



Technische Daten Touch VT169HE

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	39,6 cm (15,6")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Ja
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	5 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	262000 Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Art des Touchscreens:	Tisch
Touchscreen Technologie:	Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie:	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:	10
Helligkeit (typisch):	220 cd/m ²
Messungsart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	170°
Bildwinkel, vertikal:	170°
Pixel Abstand:	0,179 x 0,179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	34,4 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	19,4 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 84 kHz
Digital vertikale Frequenz:	59 – 61 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	377,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	189,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	280,7 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	1,46 kg
Breite (ohne Standfuß):	377,8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	44 mm
Höhe (ohne Standfuß):	235,9 mm

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	C
Energieeffizienzklasse (HDR):	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	8 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	7,38 W
Stromverbrauch (Standby):	0,5 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Netzteiltyp:	Intern
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	434 mm
Verpackungstiefe:	122 mm
Verpackungshöhe:	350 mm
Paketgewicht:	2,93 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	75 x 75 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 30°



Lieferumfang	
Ständer enthalten:	Ja
Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien:	Augenpflege+, SPLENDID
Zertifizierung:	Energy Star EPEAT Silver TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX
Design	
Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja

Fußfarbe:	Schwarz
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix